


A10530 クリックバンド CLIC 標準、CLIC-PA6

A20395 クリックバンド CLIC-TOP

A16917 クリックエコ CLIC-ECO

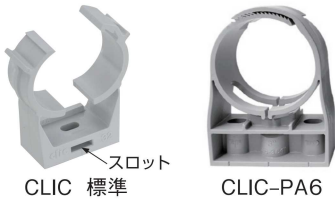

CLIC 標準

CLIC-PA6



CLIC-ECO

CLIC-TOP

取付け、取外しが簡単なワンタッチパイプクランプ。

- 従来の作業時間を半分以下に短縮できます。
- 外径8mmから127mmまで幅広く対応しています。

CLIC 標準 標準タイプとして十分な強度を持ち、広範囲な利用ができます。

- 材 質：複合樹脂ゼノイ ●色：ライトグレー
- 使用温度範囲：-25℃～+90℃

CLIC-TOP 実績のあるナイロン製で、厳しい使用環境に対応します。

- 材 質：ポリアミド12 ●色：ダークグレー
- 使用温度範囲：-40℃～+110℃


CLIC-ECO 普及タイプで、お求めやすい価格を設定しました。

- 材 質：ポリプロピレン ●色：ブラック
- 使用温度範囲：-10℃～+70℃


CLIC-PA6 屋内仕様。大口径でTOPより低価格。

- 材 質：ポリアミド6 ●色：ライトグレー
- 使用温度範囲：-15℃～+70℃


小口径 CLIC-8～CLIC-59

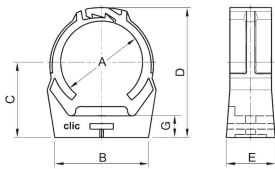


大口径 CLIC-63～CLIC-113

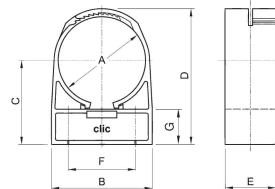


施工方法

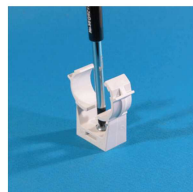


①配置する所定の位置にクリックを取付ける。

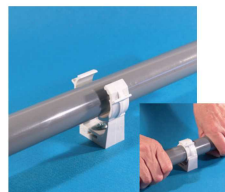

②パイプをクリックにはめ込み、カチッと音がるまで押しつける。

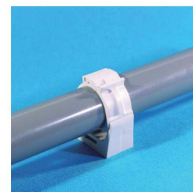

③施工完了。

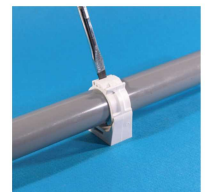

※取り外しの場合マイナスドライバーで、爪のすき間をひねるだけ。

品番コード **A10530 クリックバンド CLIC 標準、CLIC-PA6** / **A20395 クリックバンド CLIC-TOP** / **A16917 クリックエコ CLIC-ECO**

単位 (mm)

サイズ	A10530		A20395		A16917		型番	適合管外径 A	B	C	D	E	F	G	取付穴径	荷重強度 N (kgf) 垂直方向	荷重強度 N (kgf) 水平方向	梱包数	
	CLIC-PA6	CLIC標準	CLIC-TOP	CLIC-ECO	標準	ECO													
小口径	—	0299	0027	—	CLIC- 8	7.8～ 9.5	17.1	17.5	26.4	17.1	—	—	—	7.5	φ4.5	170 (17)	170 (17)	100	—
	—	0301	0031	0012	CLIC- 10	9.5～ 11.8	17.1	16.6	26.2	17.1	—	—	—	7.5	φ4.5	185 (19)	185 (19)	100	200
	—	0316	0046	0027	CLIC- 12	11.8～ 14.3	20.2	18.4	29.9	17.2	—	—	—	7.5	φ4.5	200 (20)	200 (20)	100	200
	—	0284	0065	0031	CLIC- 15	14.3～ 16.8	20.6	20.0	32.0	17.1	—	—	—	7.5	φ4.5	220 (22)	220 (22)	100	200
	—	0335	0070	0046	CLIC- 17	16.8～ 19.5	22.5	22.0	35.4	19.5	—	—	—	7.8	φ4.5	235 (24)	235 (24)	100	200
	—	0340	0084	0065	CLIC- 20	19.5～ 21.8	24.8	23.7	39.4	20.0	—	—	—	7.8	φ4.5	250 (25)	250 (25)	100	200
	—	0354	0099	0070	CLIC- 22	21.8～ 24.8	27.8	25.5	42.0	20.0	—	—	—	7.8	φ4.5	270 (27)	270 (27)	100	200
	—	0369	0101	0084	CLIC- 25	24.8～ 27.8	30.4	26.8	45.1	20.0	—	—	—	8.8	φ4.5	300 (30)	300 (30)	50	100
	—	0373	0116	0099	CLIC- 28	27.8～ 31.2	33.4	28.8	48.9	20.2	—	—	—	8.8	φ4.5	320 (33)	320 (33)	50	100
	—	0388	0135	0101	CLIC- 32	31.2～ 35.5	38.0	32.2	54.4	21.0	—	—	—	9.0	φ4.5	370 (38)	370 (38)	50	100
	—	0392	0140	0116	CLIC- 36	35.5～ 39.5	41.8	34.3	59.4	21.0	—	—	—	9.1	φ4.5	400 (41)	400 (41)	50	100
	—	0405	0154	0135	CLIC- 40	39.5～ 43.5	46.2	36.3	64.2	21.0	—	—	—	9.4	φ4.5	440 (45)	440 (45)	25	50
	—	0410	0169	—	CLIC- 47	46.5～ 50.5	53.5	40.6	72.8	22.0	—	—	—	9.8	φ4.5	470 (48)	470 (48)	25	—
	—	0424	0173	—	CLIC- 51	50.5～ 55.5	58.6	44.3	78.7	23.0	—	—	—	10.2	φ4.5	500 (51)	500 (51)	25	—
—	0439	0188	—	CLIC- 59	58.5～ 64.0	66.3	48.6	88.2	23.2	—	—	—	10.7	φ4.5	540 (55)	540 (55)	20	—	
大口径	—	—	0328	—	CLIC- 63	63.0～ 71.0	78.0	72.0	115.0	40.0	52.0	31.0	φ11.0	600 (61)	340 (35)	25	—		
	—	—	0332	—	CLIC- 71	71.0～ 80.0	87.0	77.0	124.0	40.0	58.0	31.0	φ11.0	740 (75)	440 (45)	25	—		
	0462	—	0347	—	CLIC- 80	80.0～ 90.0	98.0	83.0	136.0	40.0	66.0	31.0	φ11.0	880 (90)	540 (55)	25	—		
	0477	—	0351	—	CLIC- 90	90.0～101.0	110.0	89.0	148.0	40.0	76.0	31.0	φ11.0	1000 (102)	640 (65)	25	—		
	0481	—	0366	—	CLIC-101	101.0～113.0	124.0	96.0	163.0	40.0	86.0	31.0	φ11.0	1200 (122)	740 (75)	25	—		
	0496	—	0385	—	CLIC-113	113.0～127.0	139.0	105.0	180.0	40.0	102.0	31.0	φ11.0	1350 (138)	840 (86)	25	—		

※都市再生機構認定品 CLIC-15J (材質：ポリアミド12)もお取扱いしておりますので、担当営業までご連絡ください。