






Pipe Hangers & Supports

アカギのバンド

アカギ式

配管支持金具

御承認願図
WEB図面

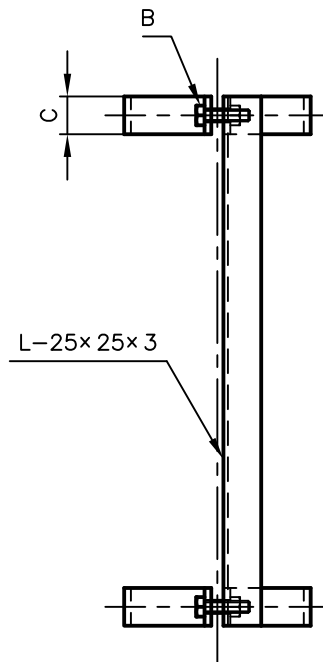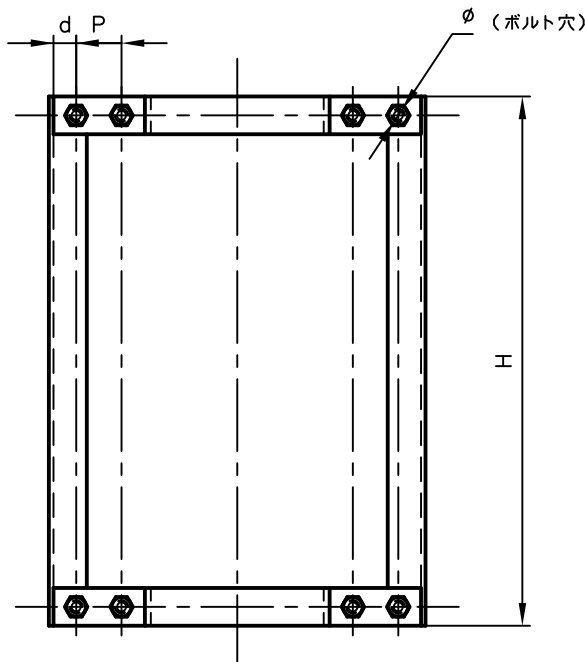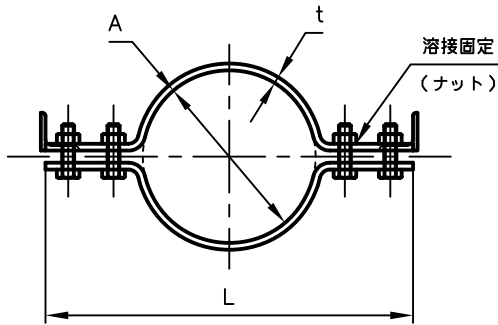

サイズ	A	B	C	H	L	P	Q	t	φ
80A	φ89.1	M8x30L	25	330	217	30	15	4.5	φ9.0
100A	φ114.3	〃	〃	350	243	〃	〃	〃	〃
125A	φ139.8	M10x30L	32	400	348	55	28	4.5	φ11

No.1	No.2	No.3	
No.4	No.5	No.6	
品番 (No. OF PART) A16932	図面番号 (DRAWING No.) JOKE-3295		三角法 3RD ANGLE PROJECTION
品名 (NAME OF PART) 掃除口継手金具	サイズ 80A~125A		尺度 (SCALE) 1:5 (図は100A)
材料 (MATERIAL) SPHC、SS400	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)
表面処理 (FACE OF CORT) 電気亜鉛めっき仕上げ			作成年月日 (PREAED) 平成20年10月20日
			配管支持金具の アカギ株式会社