





# Pipe Hangers & Supptrs

アカギのバンド アカギ式 配管支持金具

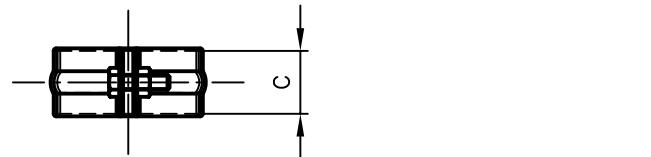

御承認願図  
WEB図面

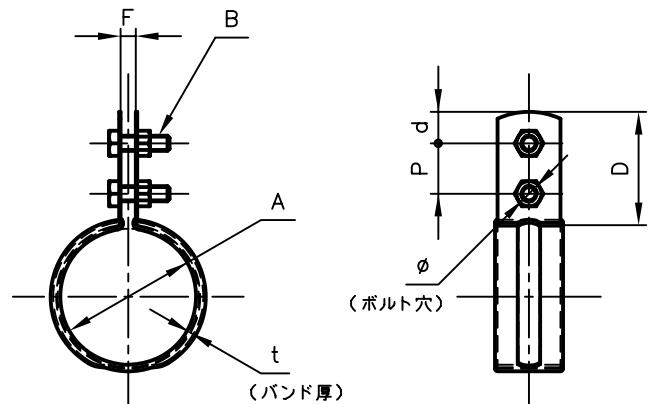

サイズ	A	B	C	D	d	F	P	t	φ
CU-8	ø9.520	M6×20L	25	45	12.5	6.0	20	0.6	ø7.0
CU-10	ø12.70	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-15	ø15.88	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-19	ø19.05	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-20	ø22.22	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
5(空調用)	ø25.40	M6×20L	25	45	12.5	6.0	20	0.6	ø7.0
CU-25	ø28.58	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-32	ø34.92	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-40	ø41.28	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-50	ø53.98	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-65	ø66.68	M6×20L	25	45	12.5	6.0	20	0.8	ø7.0
CU-80	ø79.38	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
CU-100	ø104.78	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3
No,4		No,5		No,6
品番 (No. OF PART) A10328	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-423-3	3RD ANGLE PROJECTION		
品名 (NAME OF PART) デップCU立バンド	サイズ CU-8~CU-100	尺度 (SCALE) 1:3(図はCU-50)		
材料 (MATERIAL) バンド=SUS 430 デップ=軟質塩化ビニール	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成13年1月10日
表面処理 (FACE OF COAT) バンド=無し デップ色=ブラック				<b>配管支持金具の 株式会社アカギ</b>