

床貫通用金具


アカギのバンド

3

床貫通用金具

A10422 床バンド10tゴム付

受注製作

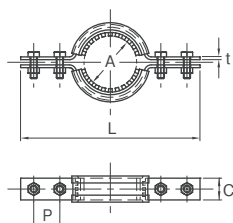

SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。

積水化学工業(株)エスロハイパーAW対応品。

- 管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。⚠ 注意
- 本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 3mmゴム付も製作可能です。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。


品番コード A10422 床バンド10tゴム付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	L	P	入 数 (個)
0018	15A	1/2	21.7	3.2	25	M8×25	168	30	
0022	20A	3/4	27.2	3.2	25	M8×25	174	30	
0037	25A	1	34.0	3.2	25	M8×25	180	30	
0041	32A	1 1/4	42.7	3.2	25	M8×25	192	30	
0056	40A	1 1/2	48.6	3.2	25	M8×25	196	30	
0075	50A	2	60.5	3.2	25	M8×25	210	30	
0080	65A	2 1/2	76.3	4.5	25	M8×30	228	30	
0094	80A	3	89.1	4.5	25	M8×30	239	30	
0107	100A	4	114.3	4.5	25	M8×30	264	30	

A10427 ステン床バンド10tゴム付

受注製作

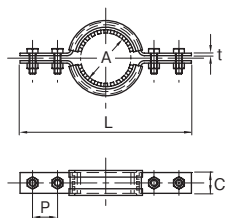

SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。

積水化学工業(株)エスロハイパーAW対応品。

- 管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。⚠ 注意
- 本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 3mmゴム付も製作可能です。
- SUS 304製。

品番コード A10427 ステン床バンド10tゴム付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	L	P	入 数 (個)
-15 0014	15A	1/2	21.7	3.0	25	M8×25	168	30	
-20 0029	20A	3/4	27.2	3.0	25	M8×25	174	30	
-25 0033	25A	1	34.0	3.0	25	M8×25	180	30	
-32 0048	32A	1 1/4	42.7	3.0	25	M8×25	192	30	
-40 0052	40A	1 1/2	48.6	3.0	25	M8×25	196	30	
-50 0067	50A	2	60.5	3.0	25	M8×25	210	30	
-65 0071	65A	2 1/2	76.3	4.0	25	M8×30	225	30	
-80 0086	80A	3	89.1	4.0	25	M8×30	238	30	
-100 0103	100A	4	114.3	4.0	25	M8×30	263	30	

A10428 ブラック床バンド

受注製作



SGP管用の床バンド。

- さびにくい、湿度が高い場所で使用できます。
- 色の変更可能です。
- ポリエステル粉体塗装仕上げ。

