




Pipe Hangers & Supptrs

アカギのバンド

アカギ式

配管支持金具

御承認願図
WEB図面

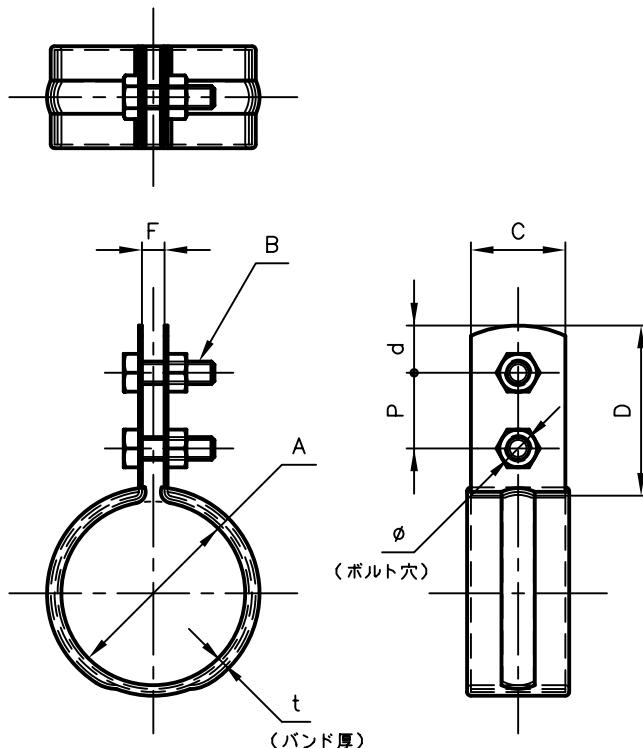

サイズ	A	B	C	D	d	P	t	φ
Su-13	ø15.88	M6×20L	25	45	12.5	20	0.6	ø7.0
Su-20	ø22.22	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Su-25	ø28.58	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Su-30	ø34.00	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Su-40	ø42.70	〃	〃	〃	〃	〃	0.8	〃
Su-50	ø48.60	M6×20L	25	45	12.5	20	0.8	ø7.0
Su-60	ø60.50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Su-75	ø76.30	〃	32	〃	〃	〃	1.0	〃
Su-80	ø89.10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Su-100	ø114.30	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3
No,4		No,5		No,6
品番 (No. OF PART) A10329	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-424-3	3RD ANGLE PROJECTION		
品名 (NAME OF PART) デップSU立バンド	サイズ SU-13~SU-100	尺度 (SCALE) 1:2(図はSU-50)		
材料 (MATERIAL) バンド=SUS 430 デップ=軟質塩化ビニール	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成13年1月10日
表面処理 (FACE OF COAT) バンド=無し デップ色=ブルー				配管支特金具の 株式会社アカギ