

EA462DK-4-30 カップリング式ホースシステム


品番	サイズ	ホース径	内径φ	identサイズ	適合機種	重量(g)
EA462DK-4	1/2"	13mm	15mm	24.5mm	EA462DG-4、DH-4、DR-4、DS-4、DT-4、DV-4	150
EA462DK-6	3/4"	19mm	20mm	32.4mm	EA462DG-6、DH-6、DR-6、DS-6、DT-6、DV-6	238
EA462DK-10	1"	25mm	25mm	37.3mm	EA462DG-10、DH-10、DR-10、DS-10、DT-10、DV-10	358
EA462DK-12	1 1/4"	32mm	32mm	46mm	EA462DG-12、DH-12、DR-12、DS-12、DT-12、DV-12	600
EA462DK-15	1 1/2"	38/40mm	40mm	54mm	EA462DG-15、DH-15、DR-15、DS-15、DT-15、DV-15	634
EA462DK-20	2"	50mm	50mm	63.8mm	EA462DG-20、DH-20、DR-20、DS-20、DT-20、DV-20	846
EA462DK-25	2 1/2"	63mm	65mm	76.5mm	DR-25、DS-25、DT-25、DV-25	1214
EA462DK-30	3"	75mm	80mm	92.2mm	DR-30、DS-30、DT-30、DV-30	1834

- ・耐圧…1Mpa(10kg/cm²)
- ・材質…本体:ステンレス
ハンドル:ステンレス
パッキン:ニトリルゴム

* 同じサイズ同士でしかはめ合いません。

- ・使用温度範囲…-40℃~95℃
- ・用途…エア-、水

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc
幅広くご使用いただけます。

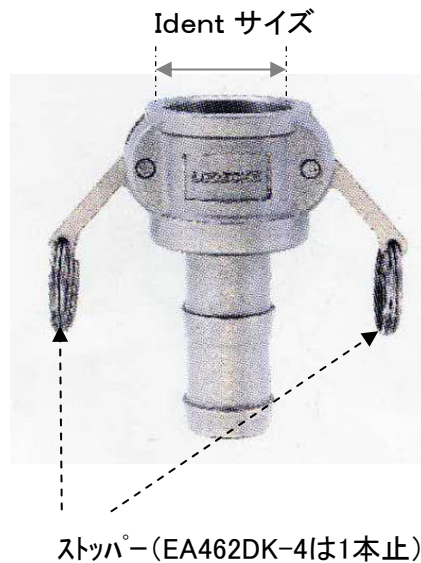

ストッパー (EA462DK-4は1本止)