

EA463BH-1(センターパンチツール) 取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・バンドの結束とパンチングができます。
- ・適用バンド幅…9.5mm、16mm
- ・全長…250mm 幅…20mm
- ・重量…380g


適用バンド				
品番	幅	厚み	材質	入り数
EA463BH-3	9.5mm	0.635mm	ステンレス(SUS201)	5本
EA463BH-4 ~ EA463BH-19	16mm			
EA463BJ-70・EA463BJ-159	9.5mm	0.510mm	200-300 ステンレス	100本
EA463BK-70~EA463BK-159				10本
EA463BJ-203・EA463BJ-254	16mm			50本
EA463BK-203・EA463BK-254		5本		

◆各部の名称

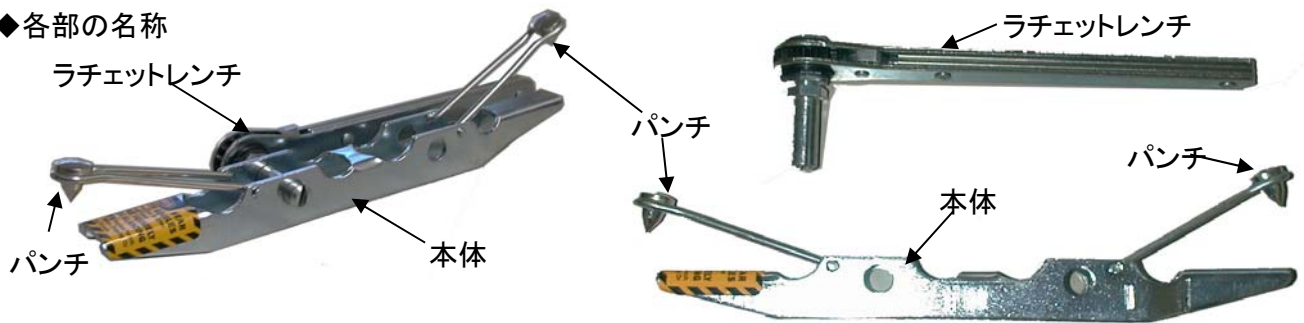

◆ 使い方

- ① バンドの端を本体に差し込みます。
その後、ラチェットレンチを本体に差し込みます。
また、バンドを本体に差し込む前に、
本体にラチェットレンチを取付けてもかまいません。
- ② 適正な締め具合になるまで、ラチェット
レンチを動かして、バンドを巻き取っていただきます。
- ③ ラチェットレンチで張りを保ったまま、
結束バンドのバックル部分にパンチを置いてください。
ハンマーでたたけば結束バンドは固定されます。
- ④ 張りをラチェットレンチで保ったままバックルのところで
本体を前後に何回か振って、バンドの端を切ります。
切れたバンドの端をゆるめて巻き戻してください。
最後に、ラチェットレンチから、取り外します。

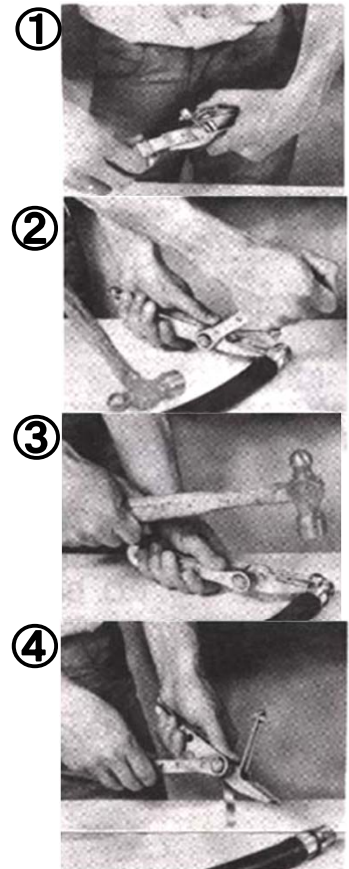

使用上の注意

ツールを使用するときは必ず保護メガネを装着してください。
あまり無理に引張らないでください。
ひきちぎれる恐れがあります。