


EA463EE-10(バンドイットQガン) 取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


仕様

- ・ 締めとカットの二役です。
- ・ 使用バンド.....EA463EX-1~3
- ・ 使用クリップ.....EA463EX-11~13
- ・ 重量.....0.21 kg
- ・ 全長.....180mm

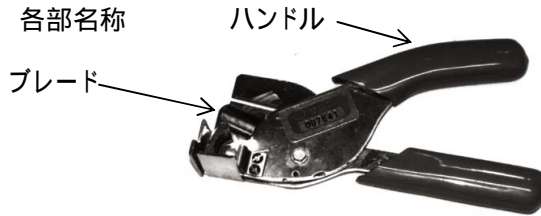

使用方法

1. ツールがバンドをつかめるように使用したい長さより5~7cm長めにバンドを切断して下さい。
2. バンドのどちらかの端をクリップの下側の穴に挿入して下さい。
3. バンドを物に巻きつけ、上側の穴に通し、引っ張りだして下さい。
4. バンドをQガンに通し、ハンドルでカチカチと締めて下さい。
5. 端を切るか、再利用のためにそのままにしておいて下さい。
6. バンドを緩めるには歯止めを持ち上げて下さい。

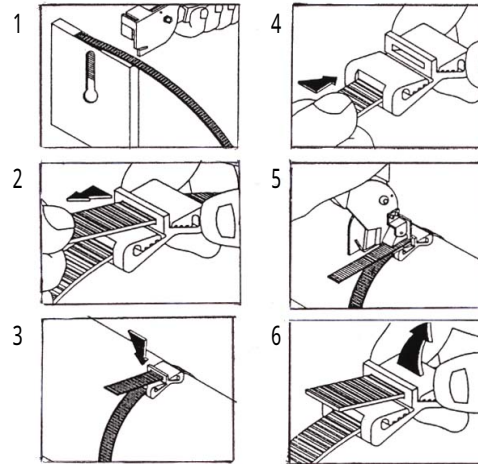

警告 カッターの刃でケガをしないように十分注意して下さい。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929