


EA463EE-3(バンドツール) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


- 仕様
- | | |
|-----------------------------|------------|
| ・適応バンドサイズ…1/4”～3/4” | ・全長……170mm |
| ・引張り能力…670kgf | ・重量……1.2kg |
| ・適合バンド…EA463EB-3～EA463EB-6 | |
| ・適合クリップ…EA463EC-3～EA463EC-6 | |

■使用方法

- 1.バンドツールの中央にある回転軸の溝にバンドを入れる。

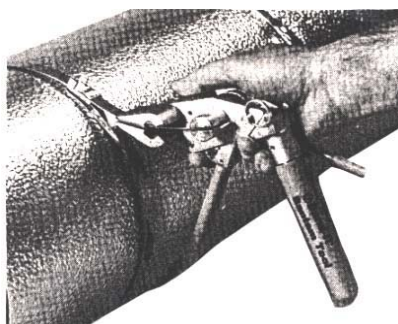

- 2.ハンドルを握り、ラチェット作動させ、バンドを張る。
必要であればレバーで張りを緩めることによって、バンドの位置が換えられます。

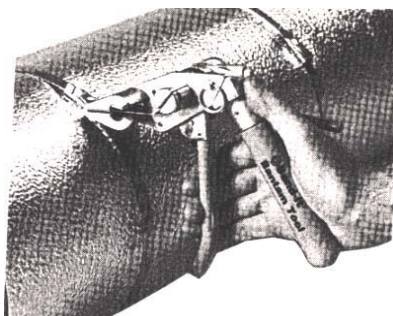

- 3.工具をバックルの方に倒して、カッターのハンドルを前に押す。
バンドツールを取り、留め金を完全にするために、クリップの耳を、軽く打ちつけて下さい。
回転軸に残ったバンドを取り除いて下さい。

