


バンドツールのご案内・その1

EA463EE-4

バンドツール(アメリカ製)

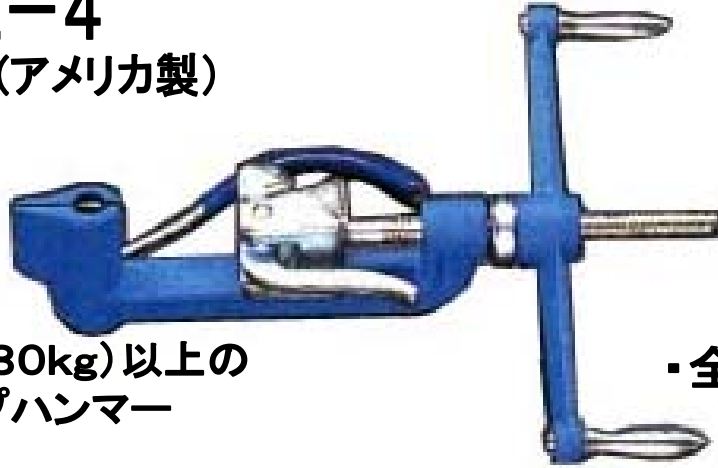

- ・2400ポンド(1080kg)以上の圧力のドロップハンマー
- ・カッター内蔵

- ・全長・・・28cm
- ・重さ・・・2kg

関連商品 EA463EG-2~6 ステンレスバンド

◆仕様

品番	バンド幅	バンド厚み	バンド材質	バンド材質	破断荷重	
EA463EG-2	1/4"(6.35mm)	0.51mm	ステンレス	0.9kg	500ポンド	225kg
EA463EG-3	3/8"(9.53mm)	0.63mm		1.6kg	900ポンド	405kg
EA463EG-4	1/2"(12.7mm)	0.76mm		2.4kg	1500ポンド	675kg
EA463EG-5	5/8"(15.88mm)			3.0kg	1875ポンド	843kg
EA463EG-6	3/4"(19.05mm)			3.6kg	2250ポンド	1012kg



◆特長

- ・最大の締付強度を得るための、ステンレス製で優れたしなやかさと張力強度の特性があります。
- ・安全と簡単な取付のため丸く滑らかなエッジ
- ・さらに強度を増すには、2重巻きにしてください。
- ・長さ 30m巻

関連商品 EA463EJ-2~6 バックル



◆仕様

品番	幅	材質
EA463EJ-2	1/4"(6.53mm)	ステンレス
EA463EJ-3	3/8"(9.53mm)	
EA463EJ-4	1/2"(12.7mm)	
EA463EJ-5	5/8"(15.88mm)	
EA463EJ-6	3/4"(19.05mm)	

◆特長

- ・1重巻き、2重巻きに適合する設計です。
- ・独自の構造が最大の締付強度を生み出します。
- ・入数 100個


株式会社 エスコ



*ご使用方法は取扱説明書をよくお読みくださいようお願いいたします。


EA463EE-4 (サイズ)

(単位 mm)

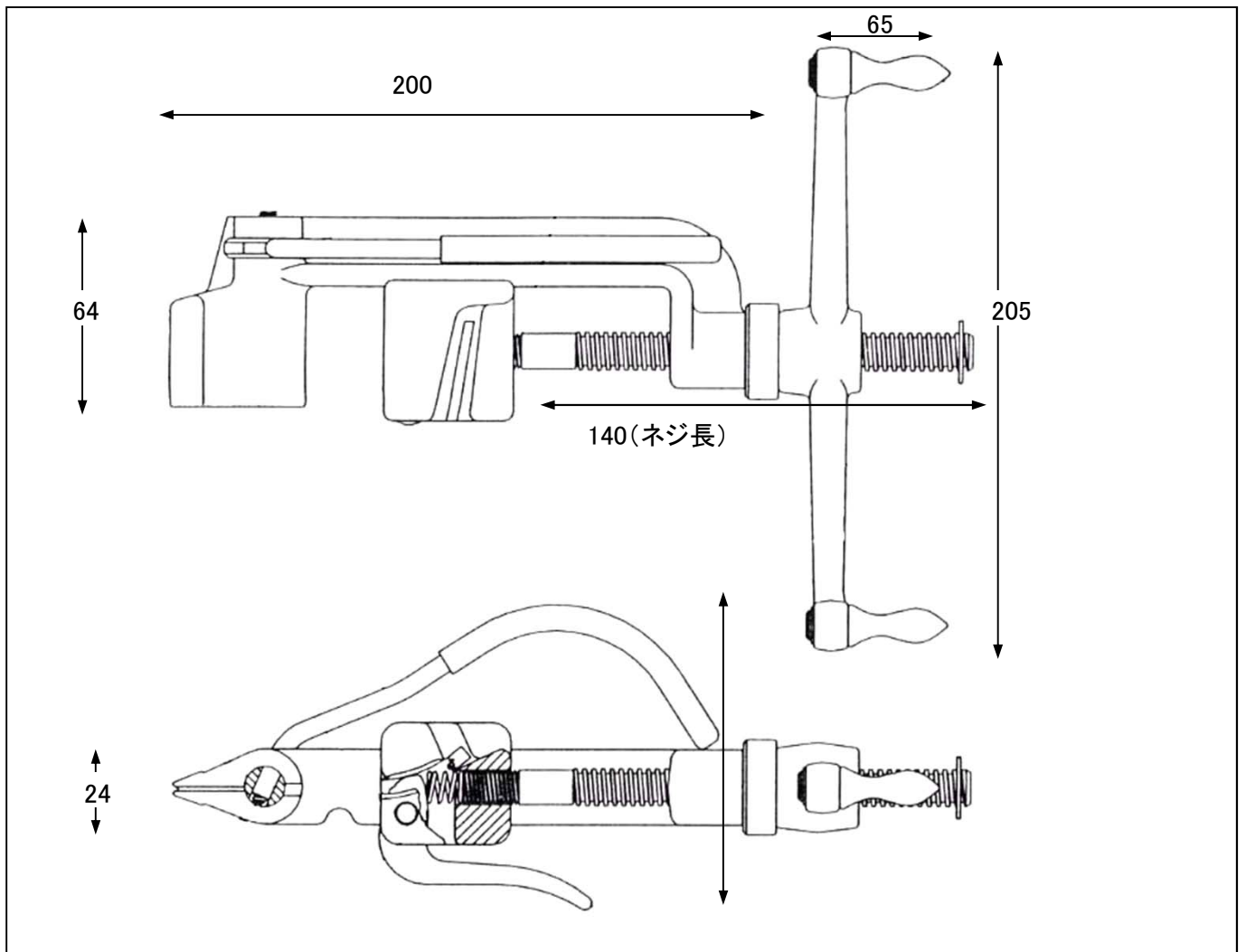

(バックルサイズ)

EA463EJ-3~6まで

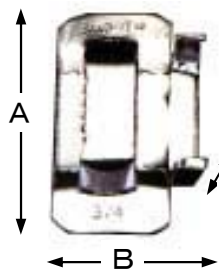


	A	B	C	厚み
EJ-3	23	14	8	1.1
EJ-4	32	23	9	1.1
EJ-5	37.5	23	10	1.1
EJ-6	42	24.3	12	1.1

(単位 mm)

EA463EJ-2

(このサイズのみ形状が異なります)

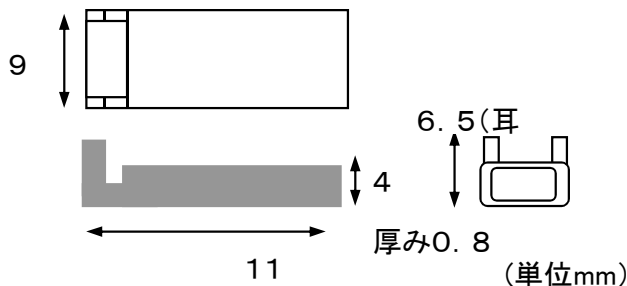

(単位mm)