

EA463EE-6 ジャイアントツール 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


◆仕様

適応バンド	幅	厚み	適応バックル
EA463EH-10	1(25.40)	1.12mm	EA463EK-10
EA463EH-12	1.1/4(31.75)		EA463EK-12

- ・2700kgまで引けます。
- ・全長…40cm
- ・バンドとバックルの材質…ステンレス
- ・重量…5.3kg

◆各部名称

- 1カッティングハンドル
- 2ハンドル
- 3バンドグリッパー
- 4スロット
- 5スライド

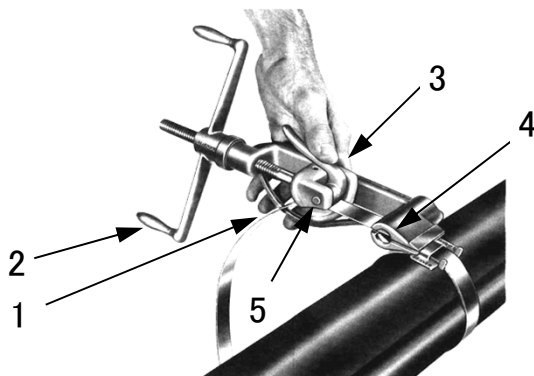

◆使用方法

(1)バンドをバックルに通してバンドを対象物に巻いてください。




(2)バンドを2重に巻きバンドの端をバックルの下に曲げてください。
(2重巻にすることでよりしっかりと対象物を締めることができます。)




(3)バンドを工具先端のスロットとスライドに差し込みます。
バンドグリップレバーを親指で押さえて、工具のハンドルを回し張りを作ってください。
バンドに張りがでたらバンドグリッパーはそのまま固定されるので親指で押さえる必要はありません。




(4)ハンドルで張りを出す際、図のようにバックルのブリッチに指を添えてください。
ハンドルを回している時にバックルを通じてバンドの動きが止まるのを感じたら、最高圧力でバンドが締められているので、ハンドルを回すのを止めてください。

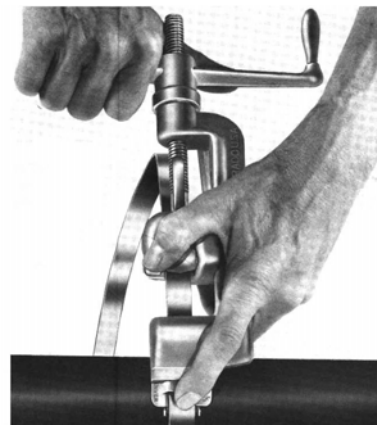

(5)ハンドルを反時計方向に回し張りを少しゆるめながら工具をバックルの方に反転させてください。
(反転の際張りをゆるめないとバンドを破損する可能性があります。)

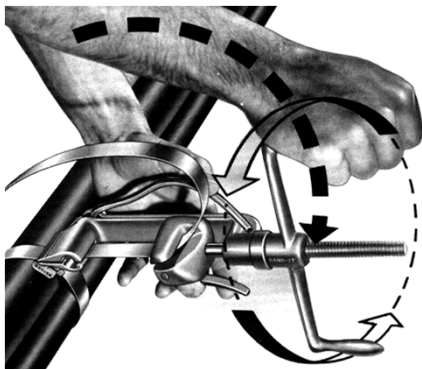

(6)カッティングハンドルを引いてバンドを切ってください。

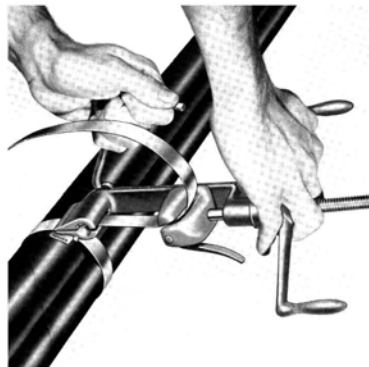

(7)工具を離して切断後のバンドの残りを親指で押さえてください。



(8)バンドの両耳を金づちでたたいてバンドの端を固定します。

