


EA463EE-7(バンドツール) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


■仕様

- ・適応バンドサイズ…3/8”(9.53mm)
～3/4”(19.05mm)
- ・全長…335mm
- ・締めてカットができます。

■各部名称

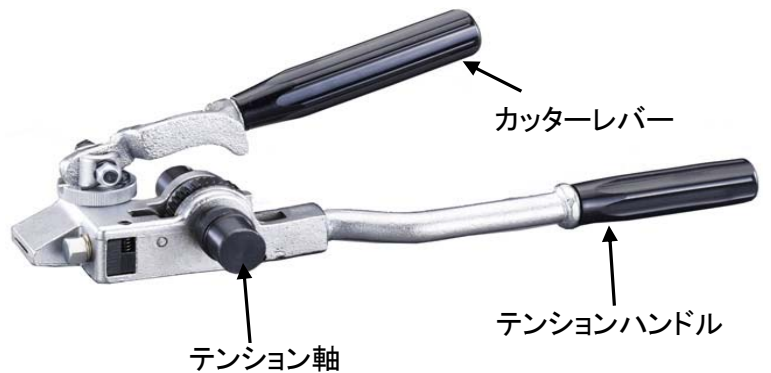

■使用方法

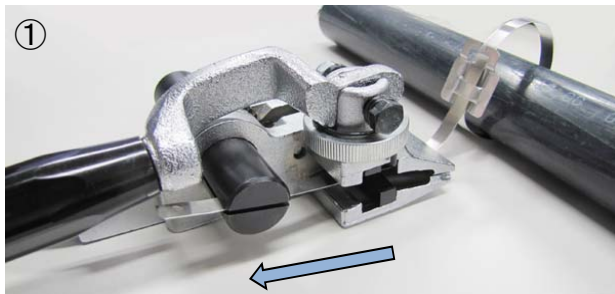

バンドを対象物に巻き付け、バンドをバックルに通して、工具の先に差し込んで、テンション軸の溝に入れます。



テンションハンドルを前方に押し、バンドを張ります。



十分に張りができたら、しっかり止めるために工具を逆に倒します。



カッターレバーを持ち上げて、余分なバンドを切ります。



軽くたたいて完成です。



- 注意:**
- ・ツールを使用するときは必ず保護メガネを装着してください。
 - ・バンドの取扱いには十分注意してください。
 - ・あまり無理に引張らないでください。ひきちぎれる恐れがあります。