

EA463EH-112 金属バンド締付金具


◆仕様

品番	EA463EH-112
適合バンド幅	31.75mm
ネジ山長さ	200mm



◆特長

- ・アルミニウム製のハウジングとメッキ加工したボルト、ナット、ワッシャー。
- ・ステンレスバンドと併用します。

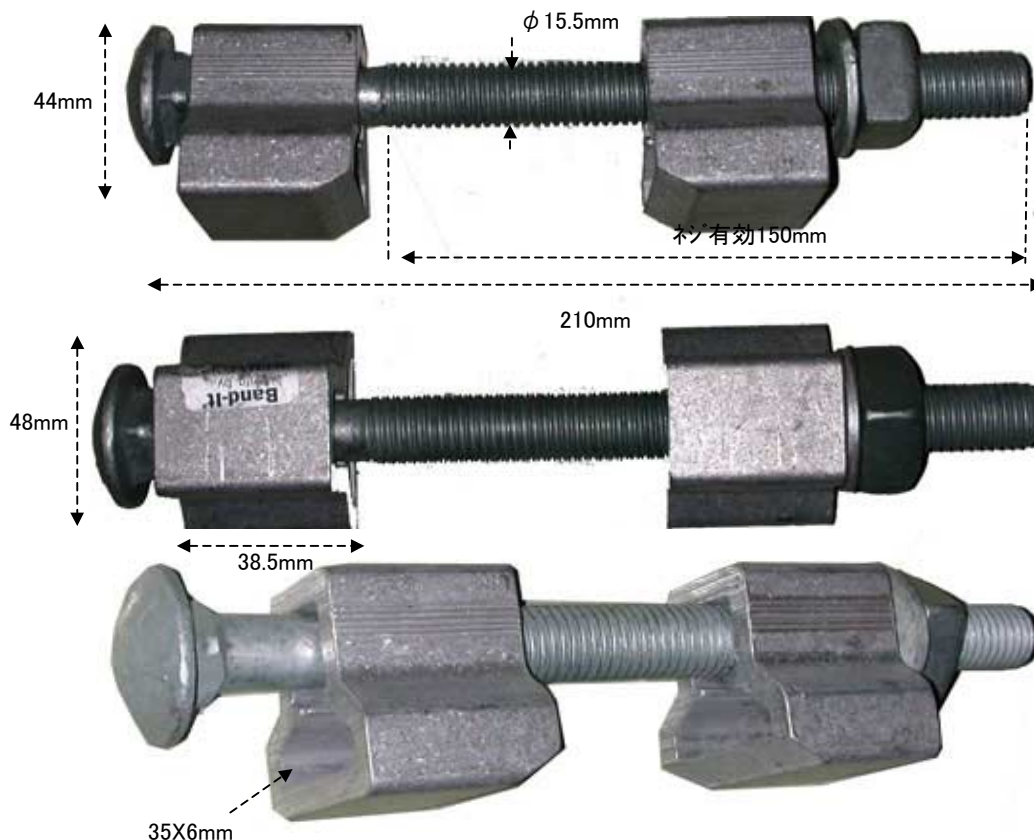

（使用方法）

- ① 金具のネジとナットを外し、一旦分解します。
- ② バンドの一方を図のように穴に通して
抜け落ちない長さで適度に折り曲げてから
もう一つの穴に通します。
- ③ バンドのもう一方の端を、
金具のもう片方の穴に差し込みます。
②と同じようにぬけない長さで適度に
折り曲げてからもう一つの穴に
差し込みます。
- ④ 対象の柱にバンドを巻きつけてから
ボルトナットを締付けます。
バンドが緩い時は、ボルトナットを緩めて
バンドの長さを調整してください。

