

EA463FG-2(結束バンドツール)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

EA463FA-150~EA463FA-610(316ステン 幅:7mm)
EA463FB-150~EA463FB-610(316ステン 幅:12mm)
EA463FF-1~EA463FF-15(ステン 幅:6.35mm)
EA463FF-21~EA463FF-37(ステン 幅:9.5mm)
EA463FG-152~EA463FG-305(ステン・ナイロンコート 幅:6.35mm)
EA463FH-152~EA463FH-610(ステン・ナイロンコート 幅:9.5mm)

} 用


・サイズ…195×90mm ・幅…23mm
・重量…260g ・材質…鉄

◆各部名称




◆使い方

- ① ステンレス結束バンドをバックルイヤーの上にして対象物に巻き付けます。
バンドの最後部をバックルに差し込みます。

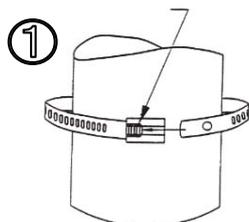

- ② バンドの最後部をEA463FG-2のテンション部に差し込み、本体のジョウ部分に
しっかりくわえさせます。
ハンドルを握りながら引き締めてください。

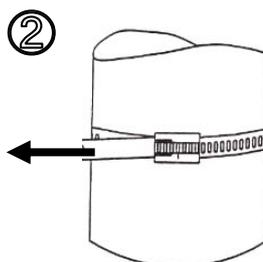

FA, FBはそのままロックされます。
FF, FG, FHはバンドの端を折り返して固定してください。



ツールを使用するときは必ず保護メガネを装着してください。
あまり無理に引張らないでください。
ひきちぎれる恐れがあります。