


EA465A-3~-30

(スイングチャッキバルブ)

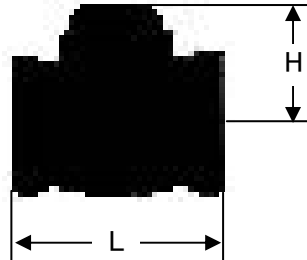

品番	口径(インチ)	サイズ(mm)		重量(g)
		L	H	
EA465A-3	Rc 3/8	55	38.5	231
EA465A-4	Rc 1/2	65	43	351
EA465A-6	Rc 3/4	80	51.5	531
EA465A-10	Rc 1	90	58.5	799
EA465A-12	Rc 1 ¹ / ₄	105	67	1,316
EA465A-14	Rc 1 ¹ / ₂	120	73.5	1,818
EA465A-20	Rc 2	140	86	2,944
EA465A-25	Rc 2 ¹ / ₂	180	97	4,755
EA465A-30	Rc 3	200	108	6,450

●JIS B 2011 準拠品 (EA465A-3~-20)

●最高許容圧力…120℃以下の油、ガス(※)、空気、脈動水：1.0MPa(10kgf/cm²)

120℃以下の静流水：1.4MPa(14kgf/cm²)

飽和蒸気：1.0MPa(10kgf/cm²)

※可燃性、毒性以外のガス

●材質…ボディー：青銅(CAC406)

キャップ：黄銅(C3771BE)

ヒンジピン：黄銅(C3604BD)

ジスク：青銅(CAC406)