



EA465C-6A ステンレス製ねじ付逆止弁

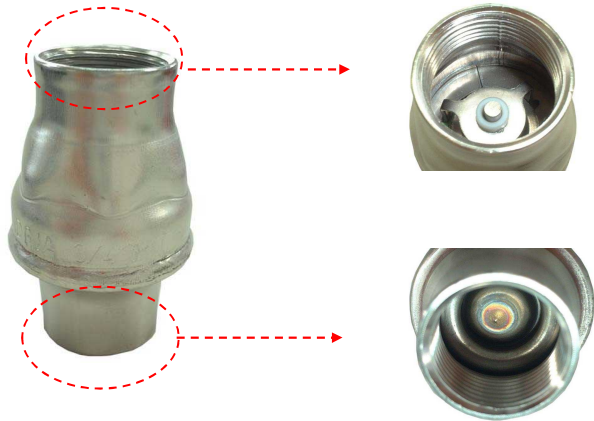

圧力/温度レーティング

最大許容圧力	3.5MPa	3.0MPa	1.4MPa
最大許容温度	20°C	120°C	180°C

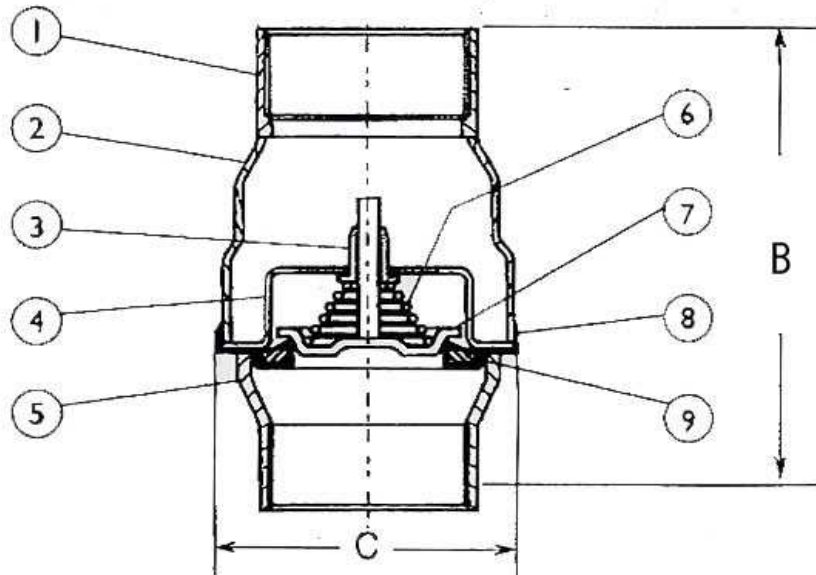

シール(VITON)

VITONシール許容温度	-20°C~+150°C
開口圧力	3kPa

No.	名称
①	コネクタ
②	ボディ
③	ガイドブッシュ
④	ガイドブッシュ
⑤	コネクタ
⑥	スプリング
⑦	ディスク
⑧	Oリングガイド
⑨	Oリング

呼径	B	C	重量
3/4"	70mm	44mm	129g