


呼び径
 EA468AA-4 1/2"
~~廃番 EA468AA-6 3/4"~~
 (サーモラジエーターバルブ)

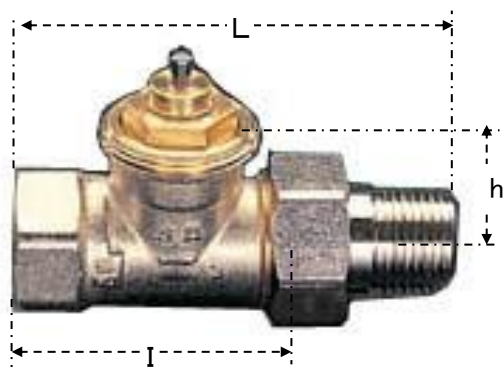

- 復管用サーモバルブストレート
- サーモヘッドとの組み合わせで省エネ暖房を実現させるバルブです。
- 材質 青銅製

- 最高許容圧力 10Bar(1MPa)
- 最高使用温度 130°C
- 最大差圧 1Bar(0.1MPa)
- 推奨差圧 最大 0.2Bar(0.02MPa)



EA468AG-1併用の場合

○ サイズ

サイズ	I	L	h	接続サイズ	
				メス	オス
AA-4	66	95	25	Rp 1/2"	R 1/2"
AA-6	74	106	25	Rp 3/4"	R 3/4"

(単位mm)