

EA468BL-4~BM-6 万能ホーム水栓


- 特 長
- ・壁給水、水栓柱などに取付
 - ・洗濯機・屋外などに設置、吐水口が回転するのでホースなどを取り付けるのに便利です。
 - ・EA468BM-4,-6は寒冷地用仕様*

*** 寒冷地用仕様**
一般水栓はケレップ(コマ)がハンドルに固定されておらず、ハンドルを回すと水圧でコマが動き、水が流れ出しますが、寒冷地の場合、水が凍るとコマも凍り、水が流れにくくなります。
このような状態を防ぐため、寒冷地用仕様では、ハンドルにコマを固定してあり、ハンドルを回すとコマもいっしょに動くので、凍った場合でも水が流れます。

サイズ

品 番	呼び径	A(ネジ径)	外径(d)	B	C	D
EA468BL-4	13	PJ 1/2	20.955mm	65mm	40mm	125mm
EA468BL-6	20	PJ 3/4	26.441	75	45	140
EA468BM-4	13	PJ 1/2	20.955	65	40	125
EA468BM-6	20	PJ 3/4	26.441	75	45	140

廃番
廃番

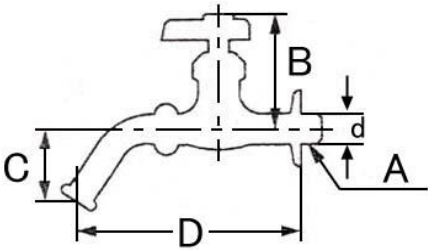

ネジ径
W26 20山