


## 221-650 支持座金 取扱施工説明書

施工前に必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。



### 取付方法

#### パイプを使用する場合(芯々75~115ミリ)

- ①パイプを必要な長さに調節(カット)します。  
(\*調節可能長さ 0~40ミリ)
- ②ビスで壁面に固定し、固定金具に支持する金具を取付けます。

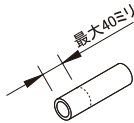


- ②固定金具と固定座に塩ビパイプ用接着剤を塗布し、各部を接続します。

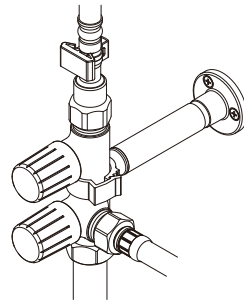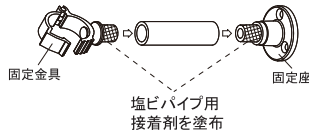

#### パイプを使用しない場合(芯々45ミリ)

- ①固定座の段差部分をカットします。
- ②ビスで壁面に固定し、固定金具に支持する金具を取付けます。

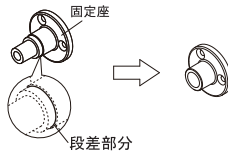

- ②固定金具に塩ビパイプ用接着剤を塗布し、固定座に接続します。

