




マルチ分岐 (切替弁型)

7892

取扱施工説明書

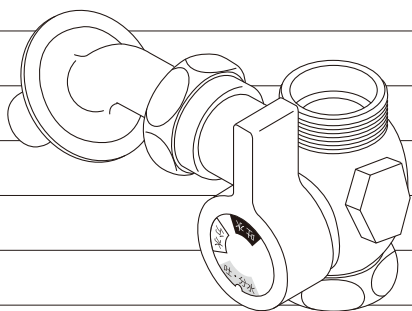

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、マルチ分岐(切替弁型)をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

製品同梱明細・各部のなまえ


マルチ分岐(切替弁型)

●製品同梱明細

マルチ分岐(切替弁型).....1コ
 切替レバー用シール.....2コ
 赤色ポイントシール.....1コ
 取扱説明書.....1枚


*パイプ取付ネジがW26山20以外の水栓には取付けできません。

●各部のなまえ

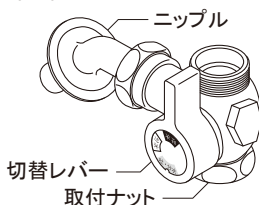


施工に必要な工具

 ●モンキーレンチ



寸法図

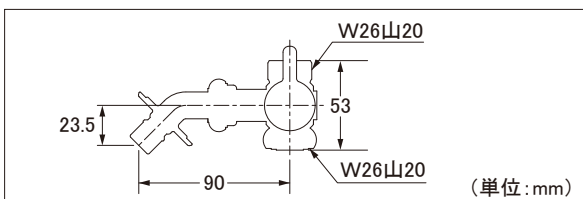

*製品改良のため、部品仕様などを予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

安全上の注意

施工前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

- 60℃以上に設定された給湯機には使用しないでください。器具の破損および故障の恐れがあります。
- 浄水器・整水器に分岐される場合は、必ず水側を分岐してください。
- 湯沸器への分岐には使用しないでください。器具の破損および故障の恐れがあります。
- 電気温水器または高温出湯タイプの給湯機には使用できません。
- 凍結の恐れがある所には設置しないでください。器具の破損および水もれの恐れがあります。
- 高温の湯を使用中、本品金属部は熱くなっていますので、直接肌を触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 本品を取付ける水栓に指定工具がある場合は、その工具を使用してください。指定の工具以外で取付けをすると、傷をつけたり、施工不良の原因となります。
- ご家庭の水道給水圧力が0.1MPa以下または0.7MPa以上の場合は、吐水と分水、両方使用時に十分な流量が得られず、分水側に水が流れない恐れがあります。確認してください。
- 使用後は、必ず水栓本体のハンドルを閉めてください。


取付方法

1. ハンドルを閉めて止水します。

*完全に止水できない場合は、止水栓または元栓を閉じて止水状態にしてください。





水栓から水が出ないか確認してください。止水不良により水がもれ、家財に損害を与える恐れがあります。

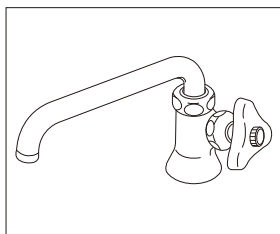

2. パイプを取外します。

ナットを「レンチ」などでゆるめてパイプを水栓本体から取外します。

*水栓本体にパッキンが残っている場合は、必ず抜き取ってください。

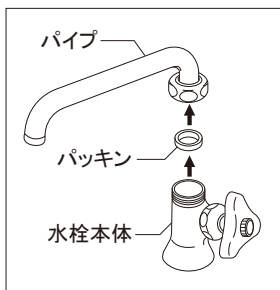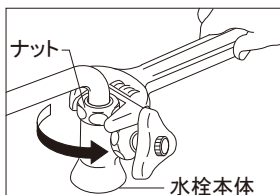


●作業の際は、水栓本体が絶対に動かないように注意して作業を行ってください。水栓本体がゆるむと、水もれする恐れがあります。
 ●ネジで手を切る恐れがありますので、十分注意してください。

裏面へ続く➔

取付方法(つづき)

3. 本品を取付けます。


- ①本品の取付ナットに差込まれているUパッキンを取外し、Uパッキンのみを水栓本体のネジ穴に差込みます。
*Uパッキンは、溝の部分を水栓本体に向けて差込んでください。
- ②水栓本体のネジ穴に本品を差込んでから、取付ナットを「レンチ」などでしっかりと締付けます。

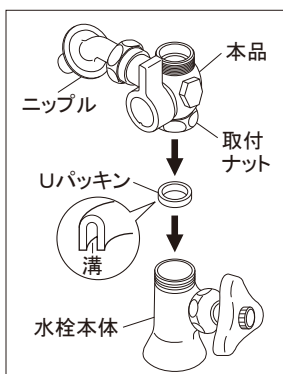

- 作業の際は、水栓本体が絶対に動かないように注意して作業を行ってください。水栓本体がゆるむと、水もれする恐れがあります。
- ネジで手を切る恐れがありますので、十分注意してください。

4. パイプを取付けます。

- ①本品のパイプ取付ネジにUパッキンが差込まれていることを確認します。
*Uパッキンは、溝の部分が本品に向いていることを確認してください。
- ②パイプを本品に差込み、ナットを「レンチ」などでしっかりと締付けます。

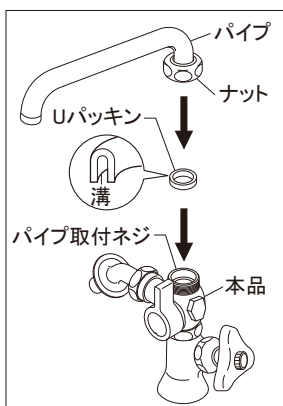


- ネジで手を切る恐れがありますので、十分注意してください。

5. 切替レバー用シール・赤色ポイントシールを貼付けます。


●切替レバー用シール

切替レバー用シールを切替レバー前面に貼付けます。

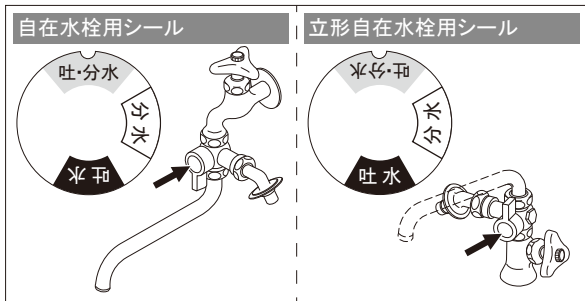

●赤色ポイントシール


切替レバー用シールを貼付けた後、切替位置を確認するために、本品取付ナットの真正面に赤色ポイントシールを貼付けます。

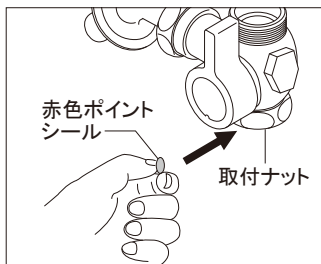

取付方法(つづき)

6. 給水ホースを接続します。

ニップルに給水ホースを「カチッ」と音がするまでしっかりと差込みます。

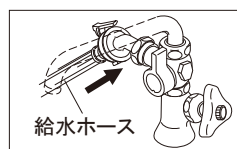

- ハンドルの開閉は必ず給水ホースを接続した後に行ってください。高温の湯が出てやけどの恐れがあります。
- 給水ホースは急な角度にならないように設置してください。吐水不良となり、十分な流量が得られない場合があります。

●取付後の点検


- ハンドルを開き、水栓本体および本品各部に水もれがないかを確認します。
- *水もれが発見された場合は、ハンドルをしっかりと閉め、水もれする箇所を施工し直してください。

使用方法

●切替レバーの操作方法


吐水と分水

吐水と分水の両方を使用する場合は「吐分水」を赤色ポイントに合うように切替レバーをまわしてください。

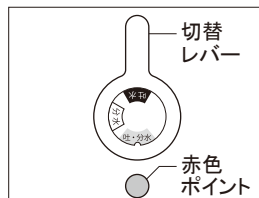


分水

分水のみ使用する場合は「分水」を赤色ポイントに合うように切替レバーをまわしてください。

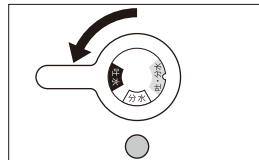

吐水

吐水のみ使用する場合は「吐水」を赤色ポイントに合うように切替レバーをまわしてください。

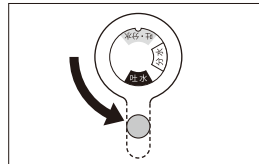

- 本品には止水機能はついておりません。使用後は必ず、水栓本体で止水してください。止水せずに放置すると器具の破損および故障の原因となります。

●器具のお手入れ いつまでも美しくお使いいただくために。



- 水栓器具のめっき部は…ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。
- 水栓器具のプラスチック部は…乾いた布を使ってお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

- クレンザーなどの目の粗い洗剤やたわし、または酸性洗剤・ベンジン・油などのご使用は、金属部を傷つけたりプラスチック部を傷めますので注意してください。

株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124
0217SG M-C0803D

無断転載・複写を禁ず