

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯 A B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯 A 1」「節湯 B 1」

最低必要水圧：0.07MPa (流動時)

シャワーには60°C以上の熱湯を通さないでください。

クリックシャワーの補修専用です。ヘッド単体でのご使用はできません。


TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 岩中	検図 戸高	日付 竹林 15.09.25	尺度 1:2	エアインクリック
備考				図番 THC49

品番	THC49	品名	シャワーヘッド	1 / 2
----	-------	----	---------	-------


希望小売価格：¥ 7,650(税込価格:¥ 8,262)

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。

[分解図]

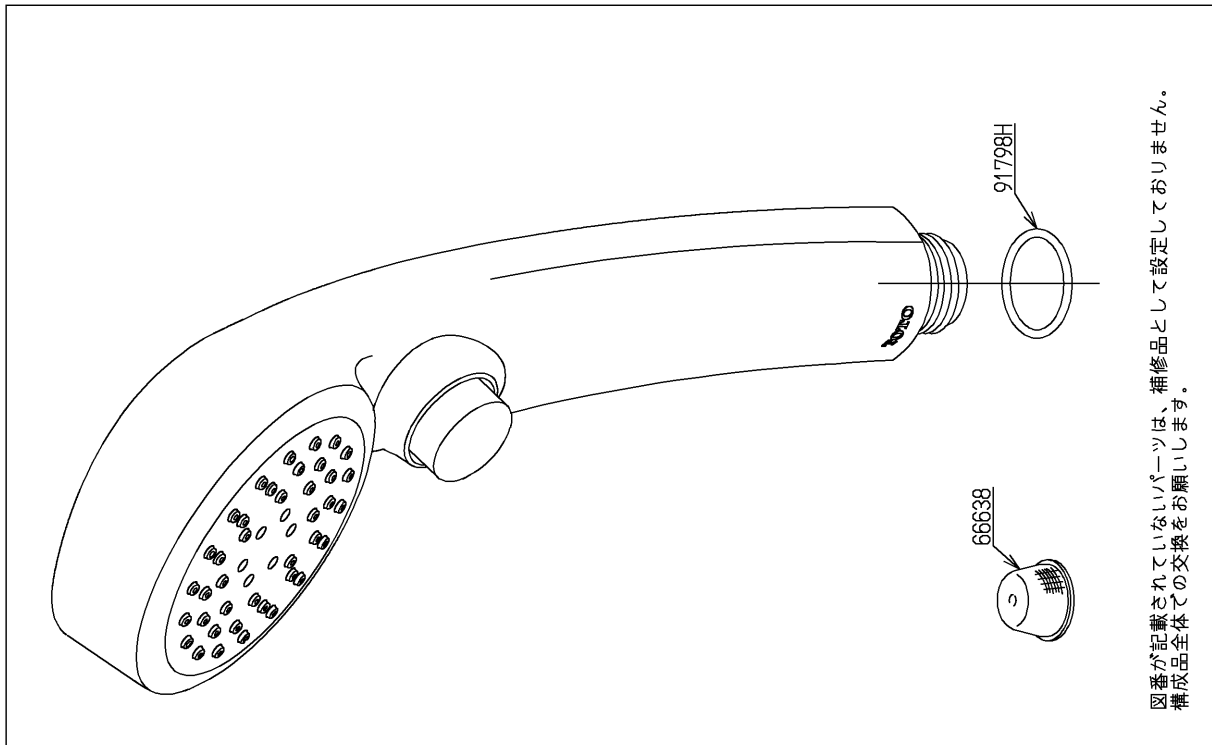

[外観図]

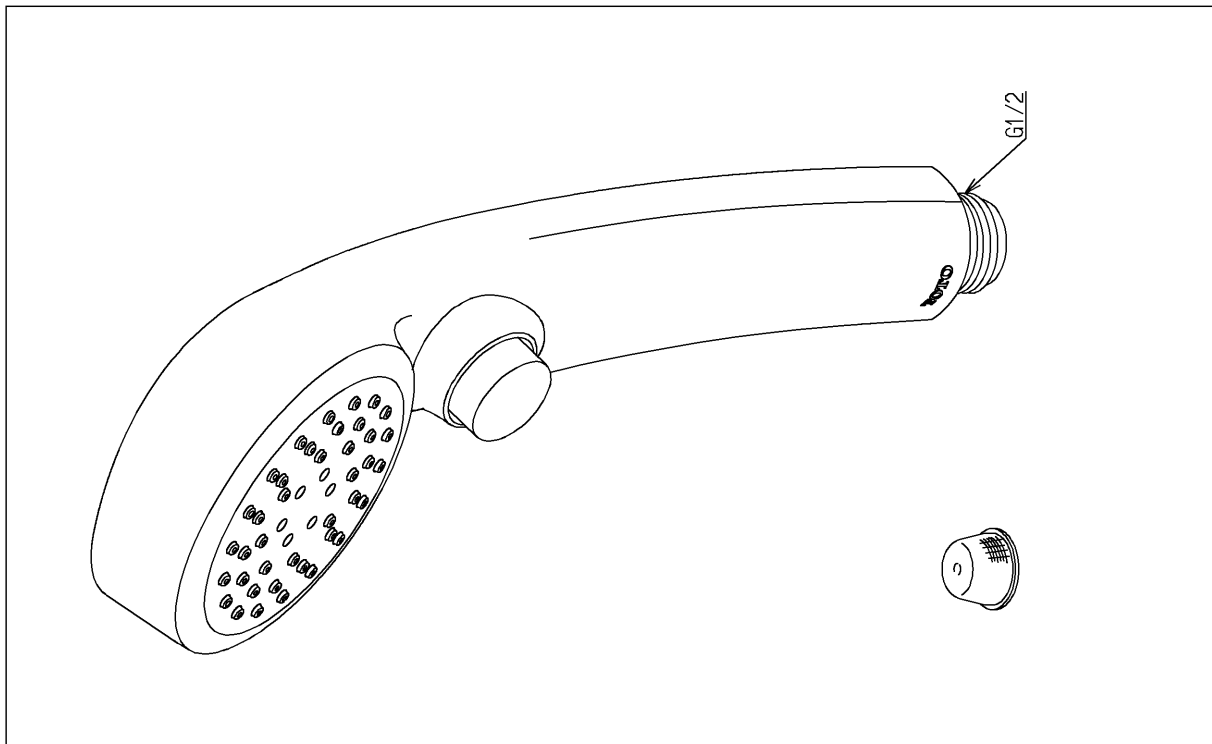

品番	THC49	品名	シャワーヘッド	2 / 2
----	-------	----	---------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・図番は分解図の図中に掲載されている番号です。
- ・補修品を発注する際は「発注品番」に記載している品番でご発注ください。
- ・発注品番欄などに「非補修品」と表示されているものは、原則として定期的な補修が不要な部品です。非補修品を要望される場合は、製品交換をご検討願います。
- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図がありますが、補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
66638	TH66638	フィルター	¥ 300(¥ 324)	1	ステンレス鋼	
91798H	TH91798H	Oリング	¥ 100(¥ 108)	1	合成ゴム	