

EA468BX-4A

(低水圧用シャワーホースセット)

- 低水圧用シャワーホースセット
- 材質 ABS, 塩化ビニル樹脂, 黄銅
- 使用流体 上水道水
- 使用温度 0 ~ 60
- 使用圧力 ~ 0.3MPa

- 内容 シャワーヘッド、シャワーホース、アダプター 4個
- ハンドルサイズ 全長 210mm 幅50mm
- ホースサイズ 1.6m φ16.5×11mm
- 総重量 500

特長

- ご使用中の混合栓に簡単に取付けることができる取替用シャワーホースセットです。
- 水に勢いが無い低水圧地域でも、水溜の美しい快適なシャワーをお楽しみ頂けます。
- 他メーカーの混合栓に対応したアダプターが4コついているのでほとんどの混合栓に取り付けできます。
- シャワーホースの特殊構造により、シャワーヘッドが自由に回転するのでホースのねじれによる不快感がなくなります。
- ホース径が大きいので、より快適なシャワーをお楽しみ頂けます。
- 抗菌仕様ホースなので、ぬめりが少なくお掃除が簡単です。
- ホースは長さ1.6メートル・内径11ミリ・外径16.5ミリです。取付ネジサイズは管用平行ネジG1/2です。

取付方法

- ① シャワーホースのBL金具を、混合栓本体のシャワーエルボに取り付けます。
- ② シャワーホースのTL金具に、シャワーヘッドを取り付けます。

※ ご使用中の混合栓・メーカーによって取付方法が異なります。下記をご参照の上、作業を行ってください。

現在お使いの混合栓は

A
そのまま取り付け可能

混合栓のメーカー名

KAKUDAI
MYM
SAN-EI
INAX
(パナソニック以外)
YuKo
(2001年以降製造品)

シャワーホースのBL金具を混合栓のシャワーエルボに取り付けます。

B
付属のアダプターを使用

混合栓のメーカー名	アダプターの種類
KVK [M22×2]	
TOTO (混水ホース) [W19G24]	
TOTO (太ホース) [W24G30]	
TOTO (樹脂製エルボ) [M24×1.5]	

①使用するアダプターの中にパッキンが入っているかを確認します。


②アダプターを混合栓のシャワーエルボに取り付けてから、シャワーホースのBL金具をアダプターに取り付けます。

C
別売のアダプターを使用

混合栓のメーカー名	別売アダプターの品番
大和ガス リンナイ(株)系 ミズタニ [M23×1.5]	9318D
東京ガス INAX(パナソニック) リンナイ(株)系 [M22×1.5]	9318G
YUKO (2001年以降製造品) [W21山18]	9318V

別売のアダプターを混合栓のシャワーエルボに取り付けてから、シャワーホースのBL金具をアダプターに取り付けます。

※ リンナイ製の混合栓には取付ネジサイズが、[M23×1.5]と[M22×1.5]の2種類があります。左記の表をご参照の上、お買求めください。

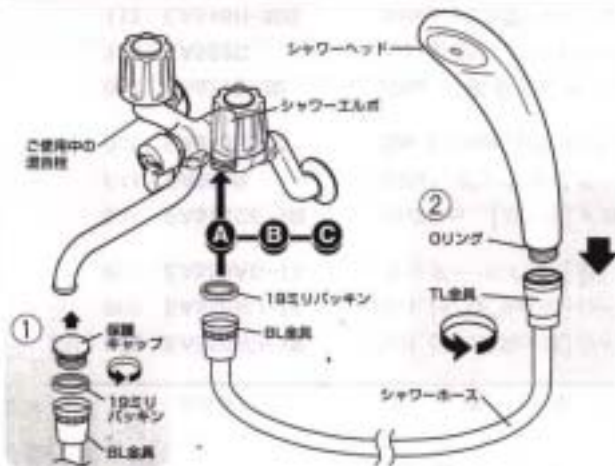

- ※ 本品は低水圧対応のため、高水圧 (0.3MPa以上) では使用しないでください。
- ※ ガス燃焼式給湯器の構造、給湯器の能力・水圧などの条件により、重大不良を起こし、シャワーの使用中に漏洩が発生することがあります。
- ※ 熱湯を流さないでください。
- ※ ホースを無理に捻曲せたり、引っ張ったりしないでください。
- ※ 取り付けの際、指などを傷つけないようご注意ください。

注意

- ※ 使用前に漏洩かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- ※ シャワーを使って浴槽に水をはらさないでください。こぼれたり、逆流の恐れがあります。
- ※ 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。