


# アウトラインデータ

## 取付方法

①水栓のハンドルをしっかりと締めて、水を止めます。

②「レンチ」などで取付ナットを取りはずし、古いパイプを引き抜きます。

\* この時、水栓内に残っているパッキンなどは取りはずしておいてください。

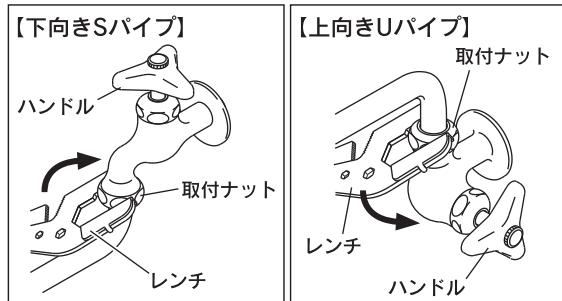

③本品の保護キャップとUパッキンを取りはずし、Uパッキンの溝がある面を水栓側に向けてパイプ取付口に差し込みます。

\* Uパッキンの挿入方向をまちがえたり、傷をつけたりした場合、水もれや回転不良の原因となります。ご注意ください。

④本品をパイプ取付口に差し込み、「レンチ」などで取付ナットを締め付けて固定します。

\* 取付ナットを締め付けすぎるとパイプの回転が固くなる場合があります。ご注意ください。

⑤ハンドルを開き、水もれがないかを確認します。

\* 水もれが発見された場合は、最初からパイプを取り付け直してください。



M-C0506 0700SG


## 特長

●JIS規格の自在水栓 呼び13(1/2)およびパイプ取付ネジ外径 26ミリの混合栓に取り付けできます。

●本品の取付ネジサイズは、W26山20です。


## お求めの前に

●パイプには【下向きSパイプ】と【上向きUパイプ】があります。

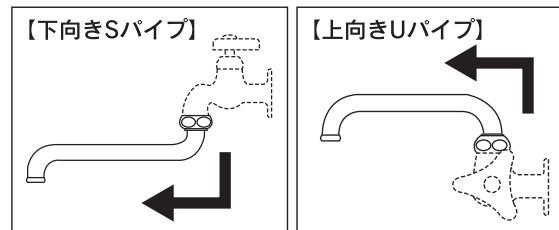

\* 水栓の種類によって、取り付けるパイプの種類が異なります。ご使用中の水栓をご確認の上、お求めください。

●パイプの太さによって、取り付けできない場合があります。

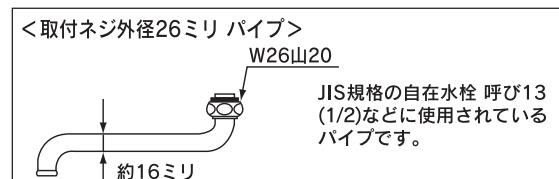

\* 水栓のサイズによって、取り付けるパイプの種類が異なります。ご使用中の水栓をご確認の上、お求めください。

\* メーカーによっては、取付ネジが合わない場合があります。ご使用中の水栓をご確認の上、お求めください。