

TOTO

THY212AL

自在パイプ

先端に泡まつ・節水整流
キャップなどとセット
でお使いください。

先端
ねじ付



TOTO株式会社
商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010
受付時間: 9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は...093-951-2526 (有料)へ
取付方法は裏面をご覧ください。

THY212AL

自在パイプ取付方法

〈ナット式タイプ〉


今、お使いのパイプの形を確かめてください。
(ナット式タイプの取り替えです。)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径				
	上付きタイプ	下付きタイプ	上付きタイプ	下付きタイプ
16ミリ	◎	×	×	×

※ワンタッチ式自在パイプ(上付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも変換アダプタ(THY782)をお買い求めくだされば、ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプタ(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度高くなります。

取付方法

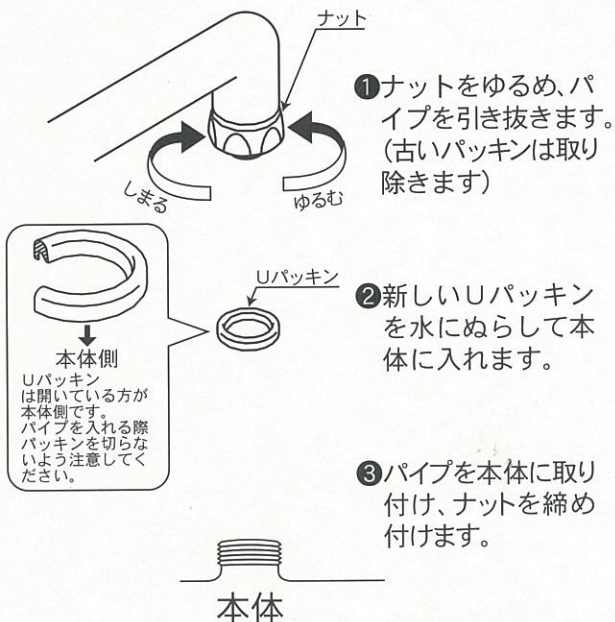

ちょっと便利な
オプションパーツ

(キャップ付きおよび先端ねじ付きタイプに取り付けできます。)



キッチンスプレーは
シャワー切り替えで
食器洗いに最適です!

THYB25(ソフト・シャワー切り替え)
TKY101(整流・ソフト切り替え)

泡まつキャップで
水はね解消!



THY2

節水整流キャップは
取り付けるだけで節水!



THY4

※品番・形状などは変更する場合がありますのでご了承ください。

使用工具

モンキーレンチ(250ミリ)



4 940577 293930



透明容器: PET 台紙

再生紙を使用しています。 07176RS(A)
透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

