

THY235A



## 自在パイプ取付方法 〈ナット式タイプ〉


今、お使いのパイプの形を確かめてください。  
(ナット式タイプの取り替えです)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径				
	上付きタイプ	下付きタイプ	上付きタイプ	下付きタイプ
16ミリ	◎	×	×	×



※ワンタッチ式自在パイプ(上付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも、変換アダプター(THY782)をお買い求めくだされば、ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプター(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度高くなります。

### 取付方法

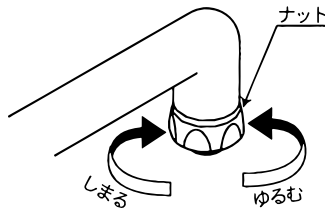

①ナットをゆるめ、パイプを引き抜きます。  
(古いパッキンは取り除きます)

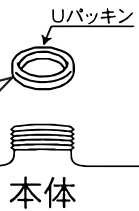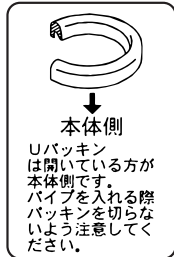

②新しいUパッキンを水にぬらして本体に入れます。

③パイプを本体に取り付け、ナットを締め付けます。

ちょっと便利な  
オプションパーツ

(キャップ付きおよび先端ねじ付きタイプに取り付けできます。)



キッチンスプレーは  
シャワー切り替えで  
食器洗いに最適です！

THYB25(ソフト・シャワー切り替え)  
TKY101(整流・ソフト切り替え)

泡まつキャップで  
水はね解消！



THY2

節水整流キャップは  
取り付けるだけで節水！



THY4

※品番・形状などは変更する場合がありますのでご了承ください。

### 使用工具



4 940577 294449



透明容器:PET



台紙

再生紙を使用しています。

透明容器はPET樹脂を使用しています。

※ホッチキスの針に注意して開封してください。

07369N(A)

TOTO

+

THY235A

# 自在パイプ

先端に泡まつ・節水整流  
キャップなどとセット  
でお使いください。

先端  
ネジ付



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526  
(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。