

# TOTO

## THYB70-2

# 自在パイプ

デザインすっきり  
角型パイプ

角型  
整流

取付外径 16ミリ



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526

(有料)へ  
取付方法は裏面をご覧ください。

## THYB70-2

MADE IN CHINA


## 自在パイプ取付方法

<ナット式タイプ>

今、お使いのパイプの形を確かめてください。  
(ナット式タイプの取り替えです)

|            | ナット式   | ナット式   | ワンタッチ式 | ワンタッチ式 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 取付部の<br>外径 |        |        |        |        |
|            | 上付きタイプ | 下付きタイプ | 上付きタイプ | 下付きタイプ |
| 16ミリ       | ×      | ○      | ×      | ×      |

### 取付方法

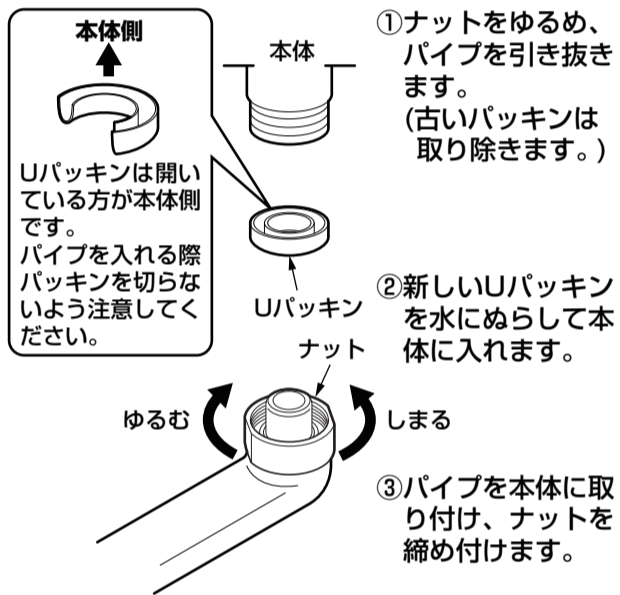

ちょっと便利な  
オプションパーツ




キッチンスプレーは  
シャワー切り替えで  
食器洗いに最適です!

THYB25-1(ソフト・シャワー切り替え)

泡まつキャップで  
水はね解消!

 24ミリ(M24)




THYB68-1

※品番・形状などは変更する場合がありますので  
ご了承ください。

### 使用工具

 モンキーレンチ  
(250ミリ)



4 940577 296665



透明容器・PET 台紙

再生紙を使用しています。  
透明容器はPET樹脂を使用しています。  
※ホッチキスの針に注意して開封してください。 076412