


W:75×H160 07577RR  
白線は穴の位置を示しています。実際には印刷されません。

TOTO

THY276R

洗濯機用水栓継手

ホースが外れでも瞬時に止水!!

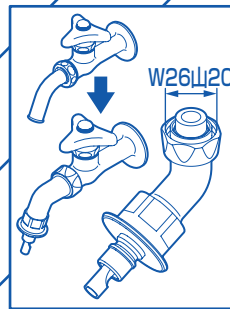

透明容器：PET 台紙

TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9：00～17：00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526  
(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください

# THY276R



## 洗濯機用水栓継手の取付方法

この継手は、水栓金具の交換部品です。  
シングルレバー混合栓には取り付けできません。

### 適合メーカー

TOTO INAX KVK MYM KAKUDAI SAN-EI

### 1

ハンドルを閉めて自在パイプを取り外し、Uパッキンを取り除きます。

### 2

①付属のUパッキンを水栓本体に挿入します。  
②継手を取り付けます。

**方向に注意!**

本体側

### 使用中ホースが外れたら !!

緊急止水弁の先端

上下(前後)左右に動かしながら押し込む

タオル

- ハンドルを閉め、緊急止水弁の先端をタオルなどでつまみ、上下(前後)左右に動かしながら押し込み、水を抜いてください。
- 水圧が高くレバーが押せない場合は、継手部をゆるめてから水を抜きます。そのあとは、必ず継手部を締め付けてください。

●ご使用後は安全のため水栓のハンドルを閉めてください。

⚠ ●給水ホースを外すときは、必ず水栓のハンドルを閉めていることを確認してください。

使用工具

モンキーレンチ (250ミリ)



4 940577 211767

07577RR

・再生紙を使用しています。  
・透明容器はPET樹脂を使用しています。  
※ホッチキスの針に注意して開封してください。