

THY208A

## 自在パイプ取付方法 〈ナット式タイプ〉


今、お使いのパイプの形を確かめてください。  
(ナット式タイプの取り替えです。)

取付部の 外径	ナット式 上付きタイプ	ナット式 下付きタイプ	ワンタッチ式 上付きタイプ	ワンタッチ式 下付きタイプ
16ミリ	×	◎	×	×

※ワンタッチ式自在パイプ(下付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも変換アダプタ(THY782)をお買い求めくだされば、ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプタ(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度低くなります。

### 取付方法

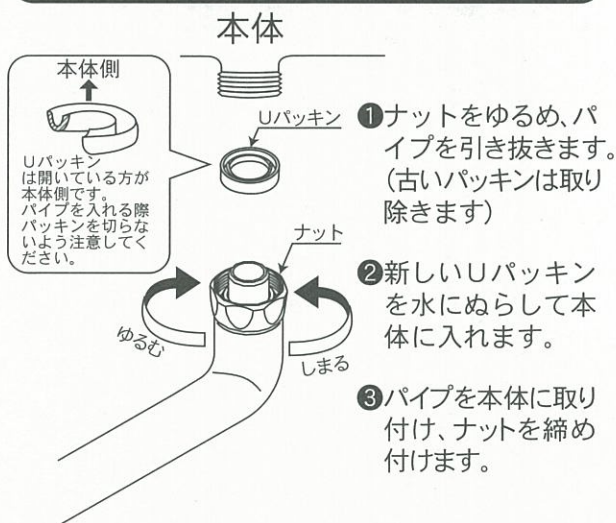

ちょっと便利な  
オプションパーツ (キャップ付きおよび先端ねじ  
付きタイプに取り付けできます。)



キッチンスプレーは  
シャワー切り替えで  
食器洗いに最適です!

THYB25(ソフト・シャワー切り替え)  
TKY101(整流・ソフト切り替え)

泡まつキャップで  
水はね解消!



THY2

節水整流キャップは  
取り付けるだけで節水!



THY4

※品番・形状などは変更する場合がありますのでご了承ください。

### 使用工具

モンキーレンチ(250ミリ)



4 940577 293954



再生紙を使用しています。透明容器:PET 台紙  
透明容器はPET樹脂を使用しています。07173RS(A)  
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

# TOTO

THY208A

## 自在パイプ。

先端に泡まつ・節水整流  
キャップなどとセット  
でお使いください。

### 先端 ねじ付



### TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は...093-951-2526  
(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。