

TOTO

THY204AL

自在パイプ

安心！
TOTOだから

標準
タイプ



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は...093-951-2526

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。

THY204AL

自在パイプ取付方法

〈ナット式タイプ〉


今、お使いのパイプの形を確かめてください。
(ナット式タイプの取り替えです。)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径				
	上付きタイプ	下付きタイプ	上付きタイプ	下付きタイプ
16ミリ	◎	×	×	×

※ワンタッチ式自在パイプ(上付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも変換アダプタ(THY782)をお買い求めくだされば、ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプタ(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度高くなります。

取付方法

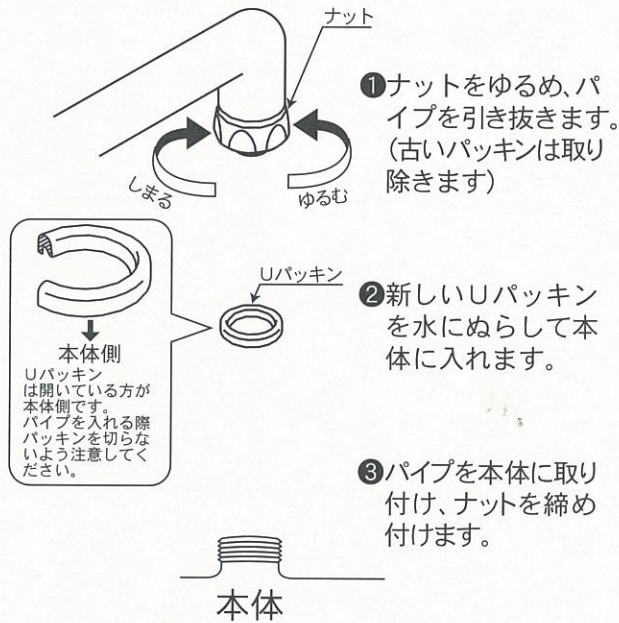

使用工具

モンキーレンチ(250ミリ)



4 940577 293879



透明容器:PET 台紙

再生紙を使用しています。

透明容器はPET樹脂を使用しています。 07171RR(A)

※ホッチキスの針に注意して開封してください。