


	A	B	C	H
EA468K-10	28	22	40	13
EA468K-11	29	22	42	13
EA468K-12	32	25	44	13
EA468K-13	36	26	48	15
EA468K-14	39	32	52	14
EA468K-15	43	35	55	14
EA468K-16	44	32	56	17
EA468K-17	46	36	60	17

(チェーン付ゴム栓) (単位mm)

- W型バス用ゴム栓鎖付
- 材質 NBR, SUS304
- 耐熱温度 80℃

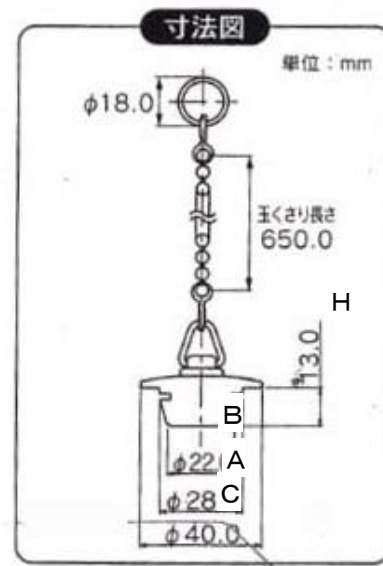

特長

- 取替用のバス用ゴム栓です。
- 二重止水構造なので、しっかりと水を止めることができます。

- * バスメーカーにより合わない場合があります。サイズをご確認の上、お求めください。
- * ご使用の際は、ゴム栓を排水口へ落とし込み、指で押し込んでから水をためてください。
- * 強酸性の洗浄剤・薬品・油・熱湯などの使用は器具破損を引き起こす恐れがあります。ご注意ください。

⚠ 注意

- 初めてご使用になる前は、空焚きを防ぐため浴槽に水を張って一昼夜放置し、水位が下がっていないかをご確認ください。