

プラグ・キャップ

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				


注：耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

品番表の引用欄

- ①：JIS B 2308を引用した製品
- ②：JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③：当社設計規格品
- ：①～③の対象外

SFP型 プラグ

材質：
SCS13

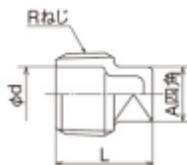

品番	呼び径		L	A	φd	引用
	A呼び	B呼び				
SFP-06	06	⅜	16	7	—	①
SFP-08E	08	⅜	19	9	—	①
SFP-10E	10	⅜	21	11	—	①
SFP-15	15	½	25	14	14	①
SFP-15E			25	14	—	①
SFP-20	20	¾	27	17	19.5	①
SFP-20E			27	17	—	①
SFP-25	25	1	31	19	25	①
SFP-32	32	1¼	34	23	33.5	①
SFP-40	40	1½	36	26	39	①
SFP-50	50	2	41	32	50	①
SFP-65	65	2½	48	41	63	①
SFP-80	80	3	53	46	75	①
SFP-100	100	4	58	58	99	①

EA469AL-1A
EA469AL-2A
EA469AL-3A
(旧SFP-13E) EA469AL-4A
EA469AL-6A

EA469AL-10A
EA469AL-12A
EA469AL-15A
EA469AL-20A
EA469AL-25A