

## 品番の見方

**S F R L - 13 - S**

ステンレス 異径 ① 呼び径 ② 水協認証登録品

材質区別  
F: SUS304系  
M: SUS316系

(下記表)

① AD: ナット付アダプター  
B: プッシング  
C: キャップ  
G: ニップル(平行ねじ)  
H: ヘッダー  
HN: ホースニップル

HS: ハーフソケット  
L: エルボ  
MS: 持出しソケット  
N: ニップル(テーパねじ)  
P: プラグ

S: ソケット  
T: チーズ  
U: ユニオン  
UL: ユニオンエルボ  
X: クロス

② B: バフ品

06	08	10	13	20	25	32	40	50	65	80	100
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

## 仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				


注: 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

## 品番表の引用欄

- ①: JIS B 2308を引用した製品  
 ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品  
 ③: 当社設計規格品  
 -: ①~③の対象外

**SFX型** クロス

材質:  
SCS13

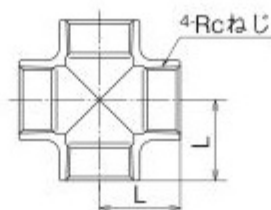

	品番	呼び径	L	引用	
	EA469AR-1A	SFX-06	1/8	19	①
	EA469AR-2A	SFX-08	1/4	19	①
	EA469AR-3A	SFX-10	3/8	23	①
	EA469AR-4A	SFX-13	1/2	27	①
	EA469AR-6A	SFX-20	3/4	32	①
	EA469AR-10A	SFX-25	1	38	①
	EA469AR-12A	SFX-32	1 1/4	46	①
	EA469AR-15A	SFX-40	1 1/2	48	①
	EA469AR-20A	SFX-50	2	57	①