

品番の見方

SFRL-13-S

ステンレス 異径 ① 呼び径 ② 水協認証
 材質区別 (下記表) 登録品
 F: SUS304系
 M: SUS316系

① AD: ナット付アダプター HS: ハーフソケット S: ソケット ② B: バフ品
 B: フッティング L: エルボ T: チーズ
 C: キャップ MS: 持出しソケット U: ユニオン
 G: ニップル(平行ねじ) N: ニップル(テーパねじ) UL: ユニオンエルボ
 H: ヘッダー P: プラグ X: クロス
 HN: ホースニップル

06	08	10	13	20	25	32	40	50	65	80	100
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				



品番表の引用欄

①: JIS B 2308を引用した製品
 ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
 ③: 当社設計規格品
 -: ①~③の対象外

注: 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

SFRN型 異径六角ニップル

材質: SUS13

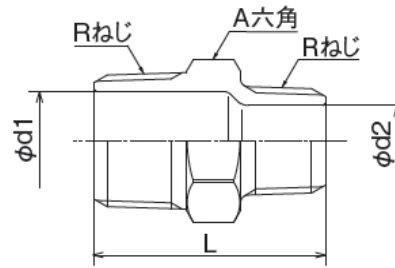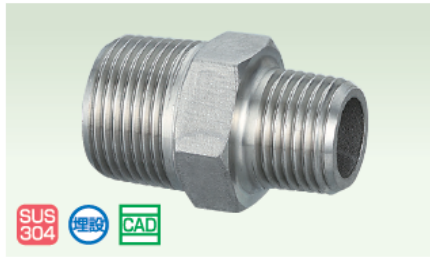

1段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)	
	大	小									
EA469AT-2A	SFRN-0806	1/4	1/8	32	14	8	5.5	①	500	50	560
EA469AT-3BA	SFRN-1008	3/8	1/4	35	19	11	8	①	300	50	560
EA469AT-4BA	SFRN-1310	1/2	3/8	39	23	14	11	①	180	30	820
EA469AT-6BA	SFRN-2013	3/4	1/2	45	28	19.5	14	①	100	20	1,080
EA469AT-10BA	SFRN-2520	1	3/4	50	36	25	19.5	①	60	10	1,570
EA469AT-12A	SFRN-3225	1 1/4	1	54	45	33.5	25	①	30	5	2,680
EA469AT-15A	SFRN-4032	1 1/2	1 1/4	59	51	39	33.5	①	24	4	3,910
EA469AT-20A	SFRN-5040	2	1 1/2	64	63	50	39	①	15	3	6,040

2段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)	
	大	小									
EA469AT-3AA	SFRN-1006	3/8	1/8	34	19	11	5.5	①	300	50	560
EA469AT-4AA	SFRN-1308	1/2	1/4	38	23	14	8	①	180	30	820
EA469AT-6AA	SFRN-2010	3/4	3/8	42	28	19.5	11	①	100	20	1,080
EA469AT-10AA	SFRN-2513	1	1/2	48	36	25	14	①	60	10	1,570
	SFRN-3220	1 1/4	3/4	52	45	33.5	19.5	①	30	5	2,680
	SFRN-4025	1 1/2	1	57	51	39	25	①	24	4	3,910
	SFRN-5032	2	1 1/4	63	63	50	33.5	①	15	3	6,040