


EA469AX-1 ~ -6 サービスチーズ [ステンレス製]

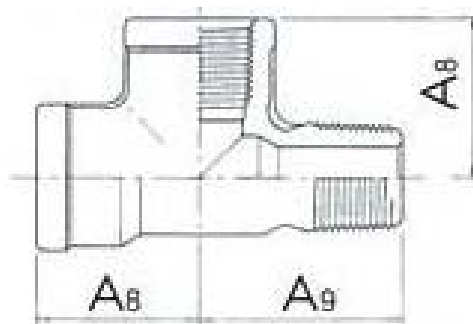

品番	ねじ径 (雌・雄)	A 8 (mm)	A 9 (mm)	重量 (g)
EA469AX-1	1/8"PT	17	20	26
EA469AX-2	1/4"PT	19	24	42
EA469AX-3	3/8"PT	23	32	78
EA469AX-4	1/2"PT	27	35	121
EA469AX-6	3/4"PT	32	40	192

最高使用圧力...1MPa
 使用温度...-20 ~ 220
 材質...SUS304
 ステンレス鋼製ねじ込み継手
 形状・寸法...JIS B2308
 ねじ...JIS B 0203
 色...シルバー