


EA469AY-1~-6 サービスチーズ [ステンレス製]

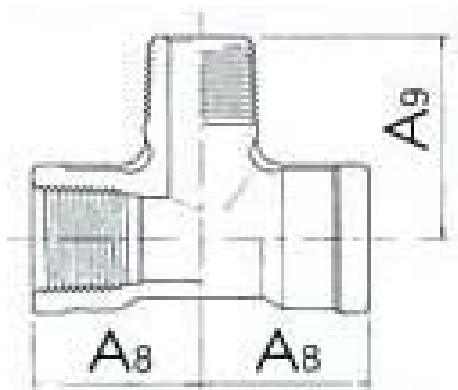

品番	ねじ径(雄・雌)	A8(mm)	A9(mm)	重量(g)
EA469AY-1	1/8"PT	17	20	26
EA469AY-2	1/4"PT	19	24	43
EA469AY-3	3/8"PT	23	32	80
EA469AY-4	1/2"PT	27	35	119
EA469AY-6	3/4"PT	32	40	194

最高使用圧力...1MPa  
 使用温度...-20~220  
 材質...SUS304  
 ステンレス鋼製ねじ込み継手  
 形状・寸法...JIS B2308  
 ねじ...JIS B 0203  
 色...シルバー