


[ユニオン式]フレキシブルチューブ[ステンレス]



●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじサイズ(Rc)	長さ(mm)
EA469E-3	3/8"	300
EA469E-4	1/2"	
EA469E-6	3/4"	
EA469E-10	1"	
EA469E-12	1.1/4"	
EA469E-14	1.1/2"	
EA469E-20	2"	
品番	ねじサイズ(Rc)	長さ(mm)
EA469EA-3	3/8"	400
EA469EA-4	1/2"	
EA469EA-6	3/4"	
EA469EA-10	1"	
EA469EA-12	1.1/4"	
EA469EA-14	1.1/2"	
EA469EA-20	2"	
品番	ねじサイズ(Rc)	長さ(mm)
EA469EB-3	3/8"	500
EA469EB-4	1/2"	
EA469EB-6	3/4"	
EA469EB-10	1"	
EA469EB-12	1.1/4"	
EA469EB-14	1.1/2"	
EA469EB-20	2"	
品番	ねじサイズ(Rc)	長さ(mm)
EA469EC-3	3/8"	600
EA469EC-4	1/2"	
EA469EC-6	3/4"	
EA469EC-10	1"	
EA469EC-12	1.1/4"	
EA469EC-14	1.1/2"	
EA469EC-20	2"	
品番	ねじサイズ(Rc)	長さ(mm)
EA469ED-3	3/8"	700
EA469ED-4	1/2"	
EA469ED-6	3/4"	
EA469ED-10	1"	
EA469ED-12	1.1/4"	
EA469EA-14	1.1/2"	
EA469ED-20	2"	

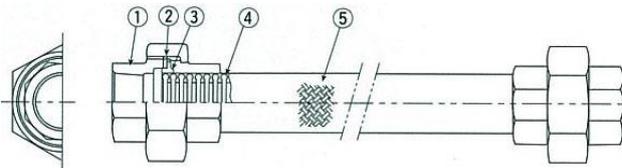

番号	品名	材質
①	ユニオン	FCMB
②	パッキン	ノンアスベスト, テフロン他
③	カバー	SUS304
④	チューブ	SUS304, 316L
⑤	ブレード	SUS304

特長

配管整備が難しい場所での取付が容易です。
耐熱・耐圧力・耐震・可撓モーション等にすぐれていますので、空気・蒸気・ガス等の気体から、水・油類・化学薬品などの液体輸送

使用例

- ①地盤沈下・地震対策用
- ②配管系の防振
- ③可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)