
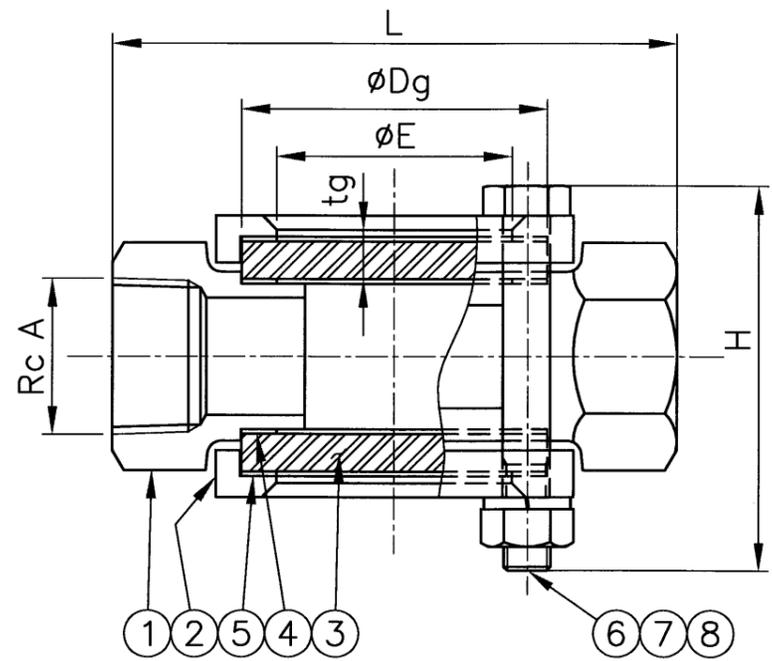


御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GK13S
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

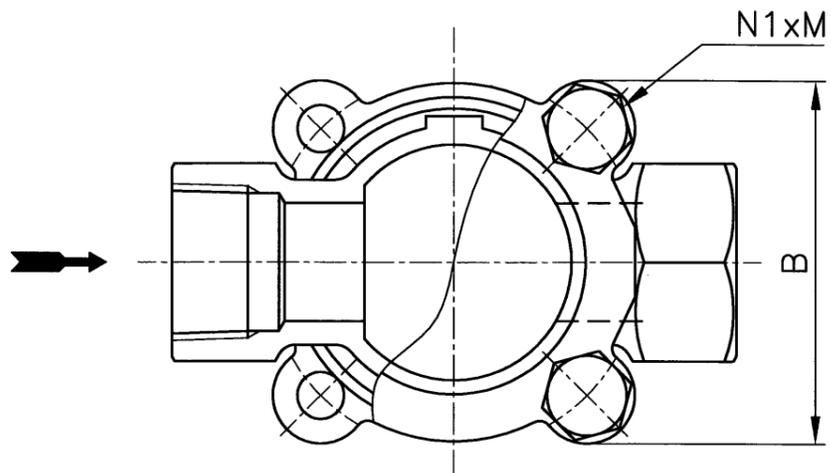

8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL: GK13S

NAME: ステンレス鋳鋼製サイトグラス

DATE: 31, Oct, 2005

APPROVED: Y.T

CHECKED: Y.T

DESIGN: M.H

SCALE: △

DWG.NO. GA3851-2

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

EA469SC-4
EA469SC-6
EA469SC-8

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト N1xM	④ ガスケット ⑤ クッション		重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg						
15 (1/2)	95	61	40	63	50	6	4x M8	φ50xφ40xt1	0.7			
20 (3/4)	100	66	40	63	50	6	4x M8	50x 40x 1	0.8			
25 (1)	120	82	50	77	65	8	4xM10	65x 52x 1	1.4			
32 (1 1/4)	140	98	65	94	80	10	4xM12	80x 67x 1	2.5			
40 (1 1/2)	145	108	65	94	80	10	4xM12	80x 67x 1	3.0			
50 (2)	160	123	80	107	95	12	4xM12	95x 82x 1	4.0			