


EA470AA-4-20 ボールバルブ(フルボア)

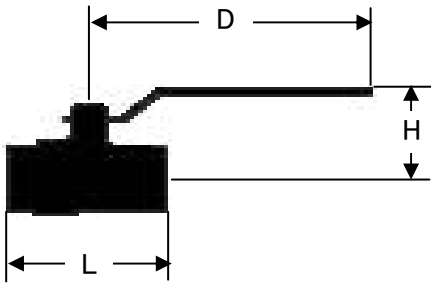

| 品番 | L | H | D | ネジサイズ(PT) |
|------------|-----|----|-----|-----------|
| EA470AA-2 | 50 | 37 | 70 | 1/4" |
| EA470AA-3 | 50 | 37 | 70 | 3/8" |
| EA470AA-4 | 65 | 40 | 80 | 1/2" |
| EA470AA-6 | 68 | 44 | 80 | 3/4" |
| EA470AA-10 | 78 | 50 | 110 | 1" |
| EA470AA-12 | 86 | 55 | 110 | 1 1/4" |
| EA470AA-14 | 96 | 65 | 150 | 1 1/2" |
| EA470AA-20 | 109 | 72 | 150 | 2" |

(単位 :mm)

接続径 = 弁径(接続径と弁径が同じ大きさのタイプ)

- ・最高圧力 … (常温:水、油、ガス) 4.12MPa(42kgf/cm²)
(150°C以下:水、油、ガス)0.98MPa(10kgf/cm²)
- ・材質 … ボディ:黄銅
… ハンドル:SUS430
- ・ボア径 …フルボア
- ・ガソリンを流体として使用可能