


## EA470AC-2~20 ステンレス製ボールバルブ

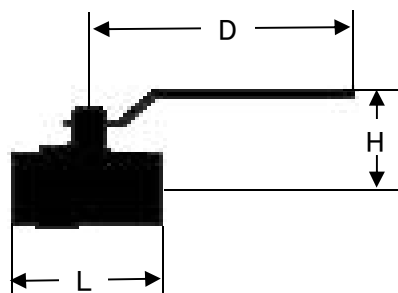

品番	L	H	D	ネジサイズ(PT)	重量(kg)
EA470AC-2	39	31	60	1/4"	0.065
EA470AC-3	44	36	70	3/8"	0.1
EA470AC-4	56.5	41	85	1/2"	0.18
EA470AC-6	59	44	85	3/4"	0.215
EA470AC-10	71	48	100	1"	0.41
EA470AC-12	78	54	100	1 1/4"	0.74
EA470AC-14	83	65	125	1 1/2"	0.835
EA470AC-20	100	72	125	2"	1.34

(単位 :mm)

- ・最高圧力 … (常温の水、油、ガス) 4.11MPa(42kgf/cm<sup>2</sup>)  
(飽和蒸気)0.98MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- ・材質 … ボディ:SCS14A  
ハンドル:SUS430