


EA470AM-2～10 ボールバルブ[ステンレス]

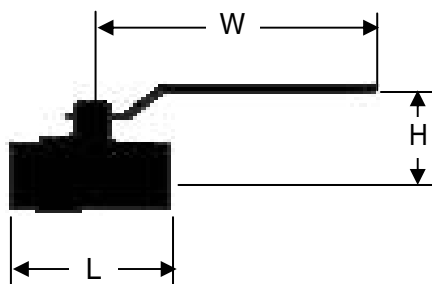

品番	ねじサイズ (PT)	サイズ(mm)			重量 (g)	
		タケノコ	L	H		W
EA470AM-2	1/4"	9	65.5	49	100	
EA470AM-3	3/8"	11				
EA470AM-4	1/2"	14	75			
EA470AM-6	3/4"	20.5	81	53	420	
EA470AM-10	1"	27	96.5	54	130	700

- ・最高圧力 ... 1MPa
- ・使用温度 ... 0～110
- ・適応流体 ... 水・空気・油
- ・材質 ... ボディ:SUS304 + SCS13
 ... ハンドル:SUS304(PVCコーティング)
 ... ベアリング・パッキン・シート:PTFE