


## EA470AN-2~10 ボールバルブ[ステンレス]

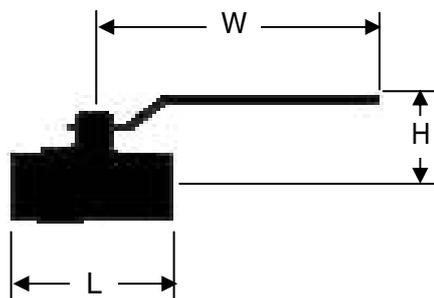

品番	ねじサイズ 雄・雌(PT)	サイズ(mm)			重量 (g)
		L	H	W	
EA470AN-2	1/4"	56.5	49	100	230
EA470AN-3	3/8"				220
EA470AN-4	1/2"	63	260		
EA470AN-6	3/4"	70	53	370	
EA470AN-10	1"	82.5	61	130	620

- ・最高圧力 ... 1MPa
- ・使用温度 ... 0 ~ 110
- ・適応流体 ... 水・空気・油
- ・材質 ... ボディ:SUS304 + SCS13  
 ... ハンドル:SUS304(PVCコーティング)  
 ... ベアリング・パッキン・シート:PTFE