


EA470AP-2~10 ボールバルブ[ステンレス]

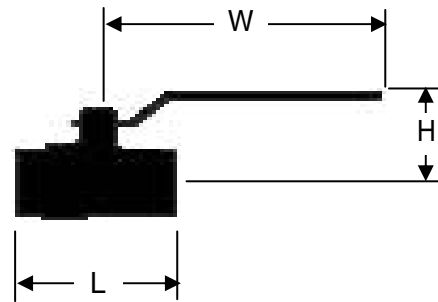

品番	ねじサイズ (PT)	サイズ(mm)			重量 (g)
		タケノコ	L	H	
EA470AP-2	1/4"	9	73.5	49	220
EA470AP-3	3/8"	11	74.5		230
EA470AP-4	1/2"	14	83		280
EA470AP-6	3/4"	20.5	95	53	480
EA470AP-10	1"	27	110	64	720

- ・最高圧力 ... 1MPa
- ・使用温度 ... 0 ~ 110
- ・適応流体 ... 水・空気・油
- ・材質 ... ボディ: SUS304 + SCS13
 ... ハンドル: SUS304 (PVCコーティング)
 ... ベアリング・パッキン・シート: PTFE