


EA470AR-2 ~ 10 ボールバルブ[ステンレス]

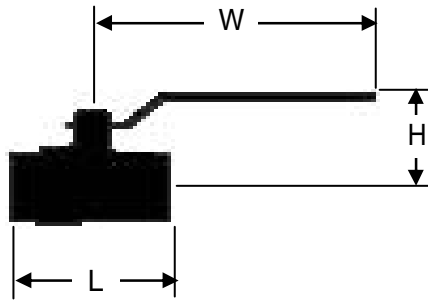

品番	ねじサイズ (PT)	サイズ(mm)			重量 (g)
		L	H	W	
EA470AR-2	1/4"	72	49	100	250
EA470AR-3	3/8"	73			
EA470AR-4	1/2"	80			310
EA470AR-6	3/4"	95	53		480
EA470AR-10	1"	107.5	64	130	800

- ・最高圧力 ... 1MPa
- ・使用温度 ... 0 ~ 110
- ・適応流体 ... 水・空気・油
- ・材質 ... ボディ: SUS304 + SCS13
 ... ハンドル: SUS304 (PVCコーティング)
 ... ベアリング・パッキン・シート: PTFE