


EA470BA-4~-20
(三方ボールバルブ)


- 材質…ボディ: 青銅製
 ハンドル: SUS430(-4~12)
 FCD400-15(-14、-20)
- 最高圧力(水・油・ガス)
 常温 2.0MPa
 150℃以下 0.62MPa

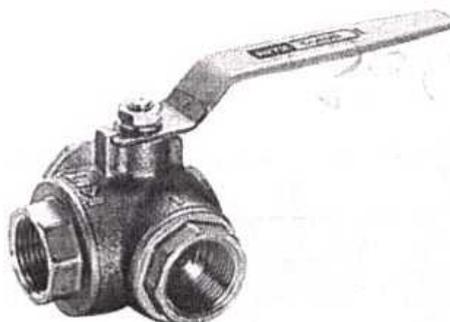

○ サイズ

	ねじサイズ(Re)	L	H	D
BA-4	1/2"	70	52	130
BA-6	3/4"	85	56	130
BA-10	1"	100	63	150
BA-12	1 1/4"	115	68	150
BA-14	1 1/2"	130	94.5	230
BA-20	2"	150	102	230

(単位mm)

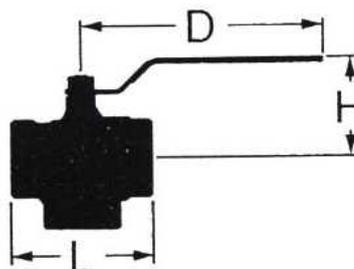

○ Tポート

Tポートはフォーム1~フォーム2の切替ができます。(標準品)

