


# EA470CA-2~-30

(グローブバルブ(JIS))

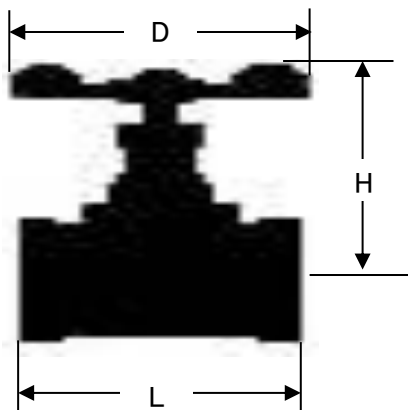

下記表で赤字は廃番です。

品番	口径(インチ)	サイズ(mm)			重量(g)
		L	H(全開時)	D	
EA470CA-2	Rc 1/4	50	86	50	278
EA470CA-3	Rc 3/8	55	87	55	317
EA470CA-4	Rc 1/2	65	93	60	466
EA470CA-6	Rc 3/4	80	122	80	721
EA470CA-10	Rc 1	90	135	90	1,011
EA470CA-12	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	105	157	100	1,770
EA470CA-14	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	120	171	115	2,095
EA470CA-20	Rc 2	140	196	135	3,598
EA470CA-25	Rc 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	180	232	155	6,103
EA470CA-30	Rc 3	200	268	180	11,886

●JIS B 2011準拠品

●最高圧力…120℃以下の油、ガス(※)、空気、脈道水：1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

120℃以下の静流水：1.4MPa(14kgf/cm<sup>2</sup>)

※可燃性、毒性以外のガス

## <材質>

品番	ボディー	ボンネット	ステム	ジスク	パッキン	ハンドル	品番
EA470CA-2	青銅 (CAC406)	黄銅 (C3771BE)	※ <sup>1</sup> Kメタル	青銅 (CAC406C)	※ <sup>2</sup> 非石綿	亜鉛ダイカスト (ZDC2)	EA470CA-2
EA470CA-3							EA470CA-3
EA470CA-4							EA470CA-4
EA470CA-6		青銅 (CAC406)		アルミニウム合金 (ADC12)		EA470CA-6	
EA470CA-10						EA470CA-10	
EA470CA-12						EA470CA-12	
EA470CA-14						EA470CA-14	
EA470CA-20						EA470CA-20	
EA470CA-25						EA470CA-25	
EA470CA-30		ダクタイル鑄鉄 (FCD400-15)	EA470CA-30				

※<sup>1</sup> Kメタル…脱亜鉛現象を防止する為に開発された特殊黄銅

※<sup>2</sup> 非石綿…非アスベスト