



■圧力-温度基準


●UN26-AP、CP、SP

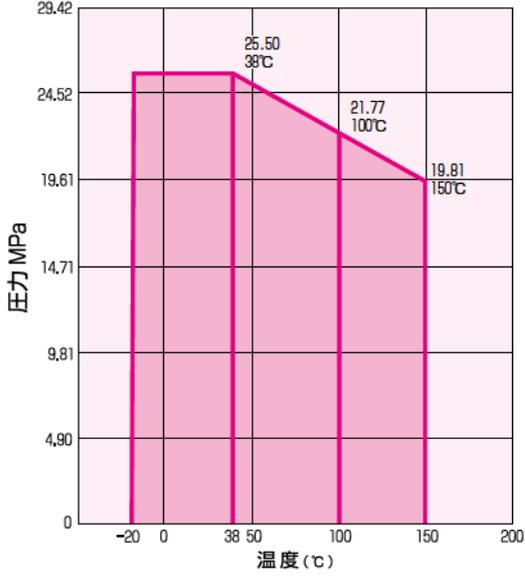

●UN3-AP、BP、CP、DP、EP、FP

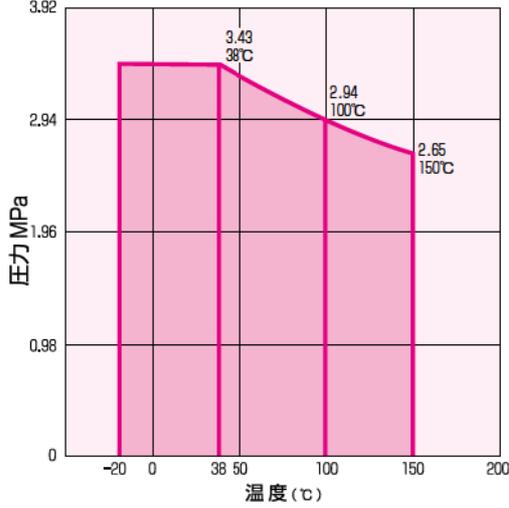


●N2-A、AL、B、C、D、E、F

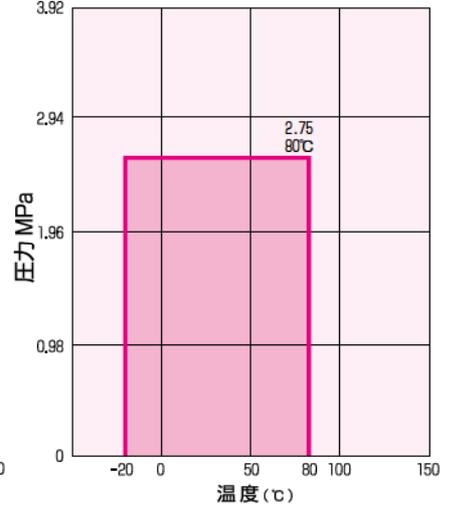


■流量特性

EA470CN-1~-10


●UN26-AP、SP (ハンドル回転数-Cv値曲線)

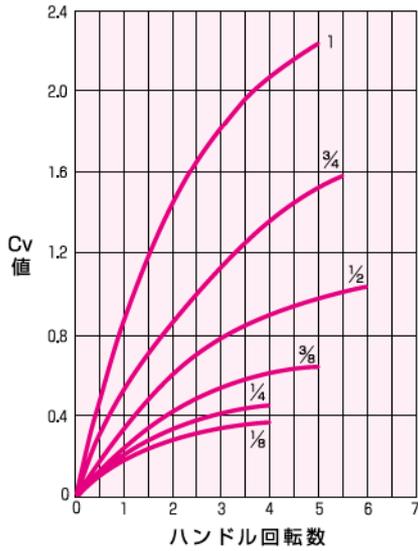


●UN26-CP (ハンドル回転数-Cv値曲線)

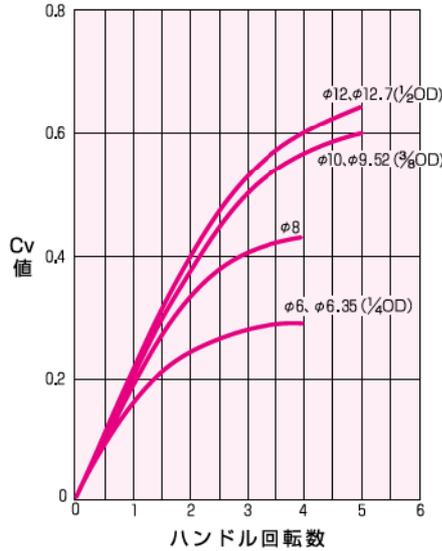


●UN3-AP (ハンドル回転数-Cv値曲線)

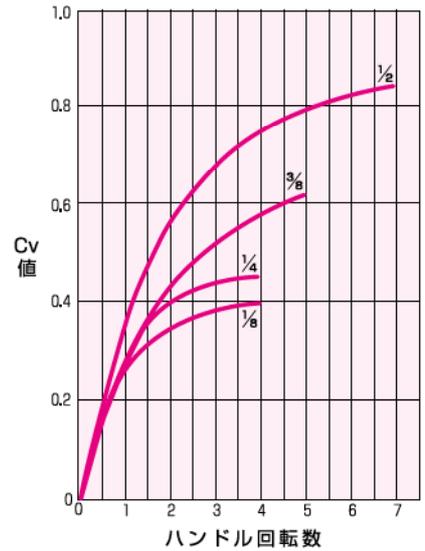

●UN3-BP (ハンドル回転数-Cv値曲線)

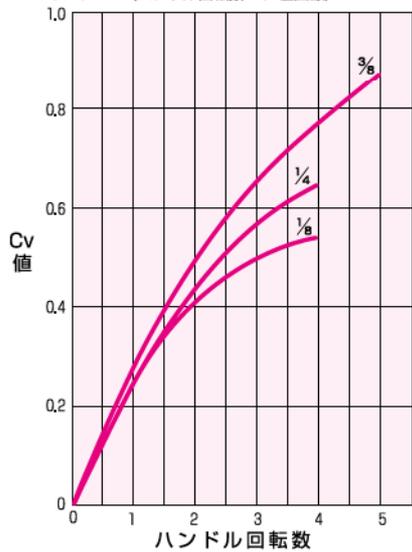

●UN3-CP、EP (ハンドル回転数-Cv値曲線)

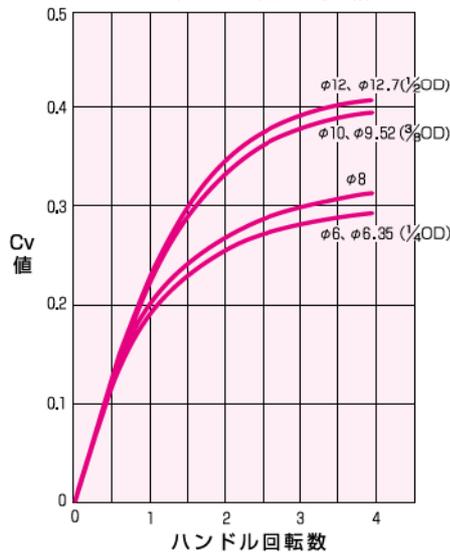

●UN3-DP、FP (ハンドル回転数-Cv値曲線)

