


EA470D-2~-30

(ゲートバルブ[真鍮])

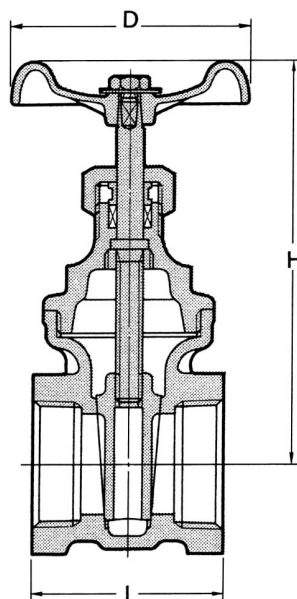

品番	口径(インチ)	サイズ(mm)			重量(g)
		L	H	D	
EA470D-2	Rc 1/4	35	70	50	195
EA470D-3	Rc 3/8	38	73		239
EA470D-4	Rc 1/2	42			262
EA470D-6	Rc 3/4	47	87	55	367
EA470D-10	Rc 1	50	97	60	488
EA470D-12	Rc 1 1/4	60	118	70	733
EA470D-14	Rc 1 1/2	63	126	80	916
EA470D-20	Rc 2	72	154	90	1,460
EA470D-25	Rc 2 1/2	82	187	100	2,680
廃番 EA470D-30	Rc 3	92	205	115	3,550

●RoHS適合品 (EA470D-2~-10)

●最高許容圧力…飽和蒸気 : 0.88MPa(9Kgf/cm²)
120°C以下の静流水 : 1.18MPa(12Kgf/cm²)

●材質…ボディー : 黄銅(C3771BE)
ボンネット : 黄銅(C3771BE)
ステム : ※Kメタル
ジスク : 黄銅(C3771BE)
パッキング : 非石綿(非アスベスト)
ハンドホイール : EA470D-2~-12 / 亜鉛ダイカスト(ZDC)
EA470D-14~-30 / アルミニウム合金(ADC12)

※Kメタル…脱亜鉛現象を防止する為に開発される特殊黄銅