


## EA470DC-4~-30

(ゲートバルブ[JIS])

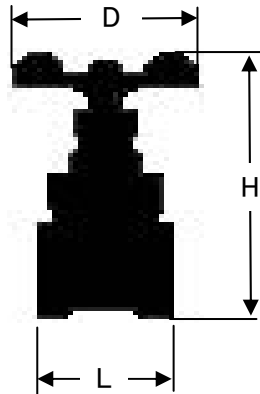

品番	口径 (インチ)	サイズ(mm)			重量 (g)
		L	H	D	
EA470DC-4	Rc 1/2	55	126	60	467
EA470DC-6	Rc 3/4	65	153	70	710
EA470DC-10	Rc 1	70	178	80	978
EA470DC-12	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	80	223	90	1,561
EA470DC-14	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	90	254	100	2,100
EA470DC-20	Rc 2	100	302	115	3,350
EA470DC-25	Rc 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	120	260	155	7,060
EA470DC-30	Rc 3	140	282	180	9,400

●JIS B 2011準拠品

- 最高圧力・・・120℃以下の油、ガス(※)、空気、脈動水：1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)  
120℃以下の静流水：1.4MPa(14kgf/cm<sup>2</sup>)  
飽和蒸気：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)

※可燃性、毒性以外のガス

- 材質・・・ボディー：青銅(CAC406)  
ボンネット：青銅(CAC406)

ステム：※Kメタル

ジスク：青銅(CAC406)

パッキン：非石綿(非アスベスト)

ハンドル：EA470DC-4,-6 / 亜鉛ダイカスト(ZDC2)

EA470DC-10~-25 / アルミニウム合金(ADC12)

EA470DC-30 / ダクタイル鋳鉄(FCI400-15)

※Kメタル・・・脱亜鉛現象を防止する為に開発された特殊黄銅。