


EA470VC-222、-223、-242、-243

ラブコック

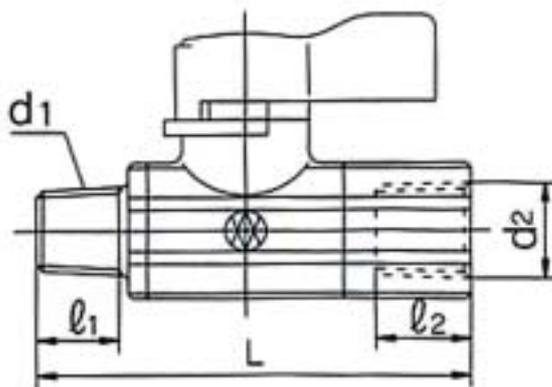


特 長：耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。

仕 様：材質…ボディー：硬質塩化ビニル(U-PVC)
 ハンドル：ABS樹脂、Oリング(内部)：EPDMゴム
 流体温度…0～50℃
 最大許容圧力(常温)…1.0MPa(10.2kgf/cm²)
 接続方法…雄ねじ×雌ねじタイプ

品番	雄ねじサイズ d1(R)	雌ねじサイズ d2(Rc)	サイズ(mm)			重量
			l1	l2	L	
EA470VC-222	1/4	1/4	13	15	68.5	35g
EA470VC-223	1/4	3/8				
EA470VC-242	1/2	1/4	15	15	71.0	
EA470VC-243	1/2	3/8				

各部の名称：

- ①ボディ
- ②ボール・ステム
- ③ボディキャップ
- ④ステム押え
- ⑤シート
- ⑥Oリング
- ⑦ハンドル

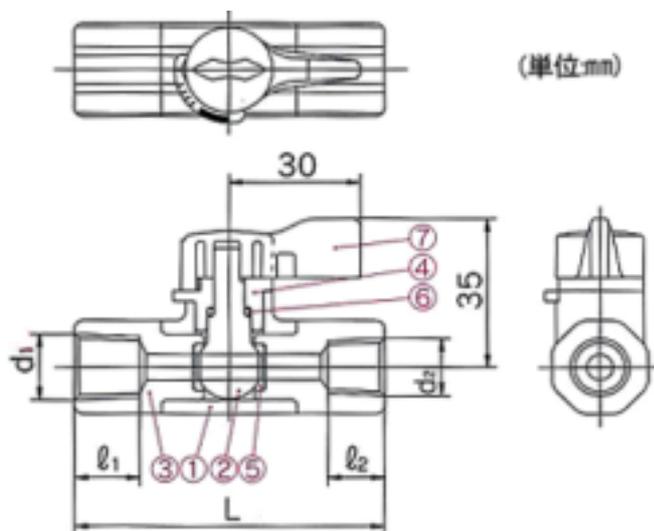

※図面はEA470VC-22,-23,-33タイプ