


EA470VD-0 ラブコック

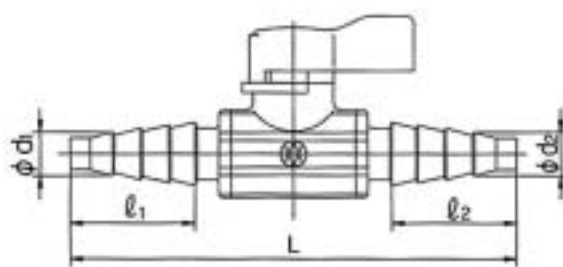


特 長：耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。

仕 様：材質…ボディー：硬質塩化ビニル(U-PVC)
 ハンドル：ABS樹脂、Oリング(内部)：EPDMゴム
 流体温度…0～50℃
 最大許容圧力(常温)…1.0MPa(10.2kgf/cm²)
 ホース内径…12mm～15mm用
 接続方法…タケノコタイプ

サイズ(mm)					重量
d1	d2	l1	l2	L	
10	10	30.5	30.5	111	35g

各部の名称：

- ①ボディ
- ②ボール・ステム
- ③ボディキャップ
- ④ステム押え
- ⑤シート
- ⑥Oリング
- ⑦ハンドル

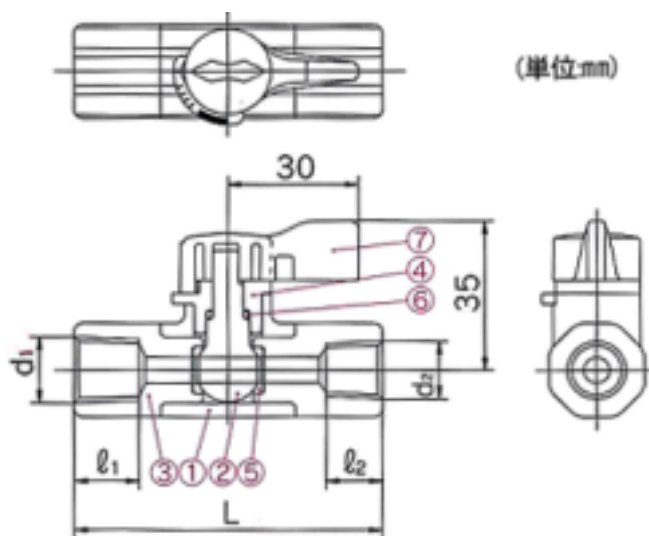

※図面はEA470VC-22,-23,-33タイプ